


E17110



バルブアクチュエータ用ターゲットパック
PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN

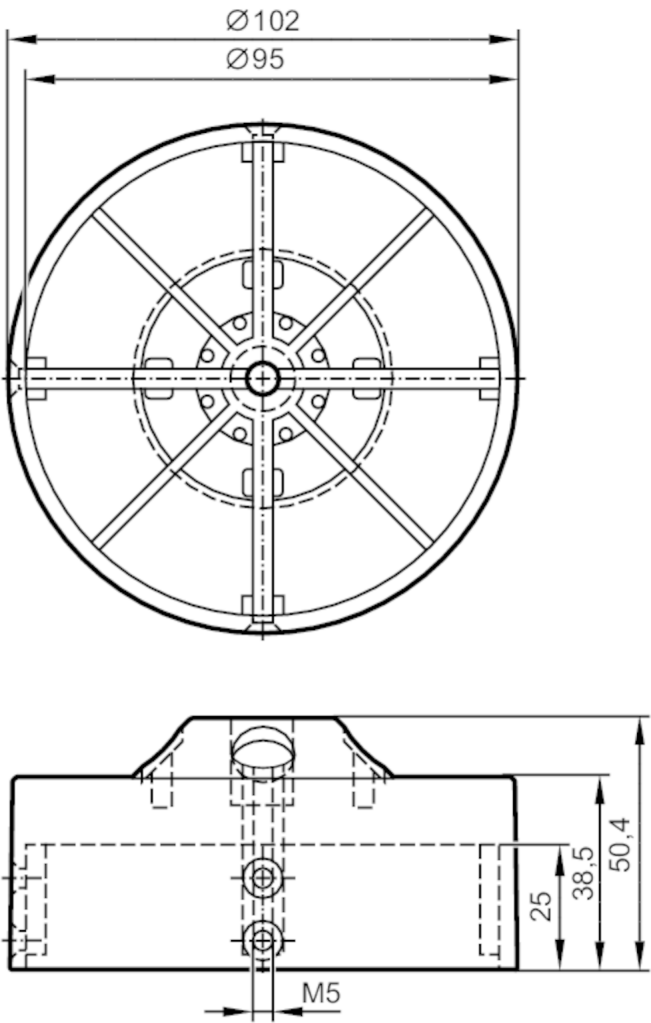

アプリケーション

仕様

空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械的仕様

重量	[g]	118
ターゲットパック径	[mm]	102
ホール間隔	[mm]	130
バルブドライブ軸長	[mm]	30
スイッチングフラグ位置数		6
材質		ターゲットパック: 塩化ビニール (PVC), ネジ: ステンレス

備考

梱包数

1 個