

E17320




バルブアクチュエータ用ターゲットパック

PUCK/IIND/BK/D53

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: E12517 + E12526

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

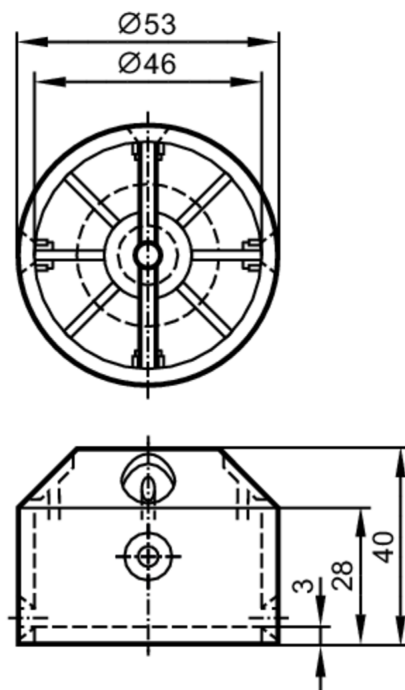

アプリケーション

仕様
空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なイン
ターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械的仕様

重量	[g]	43.2
ターゲットパック径	[mm]	53
ホール間隔	[mm]	80
バルブドライブ軸長	[mm]	20
スイッチングフラグ位置数		3
材質	ターゲットパック: PA 6 黒, ネジ: ステンレス 1.4302	

アクセサリ

付属品	ソケットキャップねじ: 1 x M6 x 16, ワッシャー使用時
	皿ネジ: 2 x M5
	方向指示部: 2, 黄色
	方向指示部: 2, 黒
	保護カバー: 1, 黄色
	カバーキャップ: 1, 黒

備考

梱包数	1 個
-----	-----