

E17323




バルブアクチュエータ用ターゲットパック

PUCK/IND/RD/53/8

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: E12517 + E12526

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

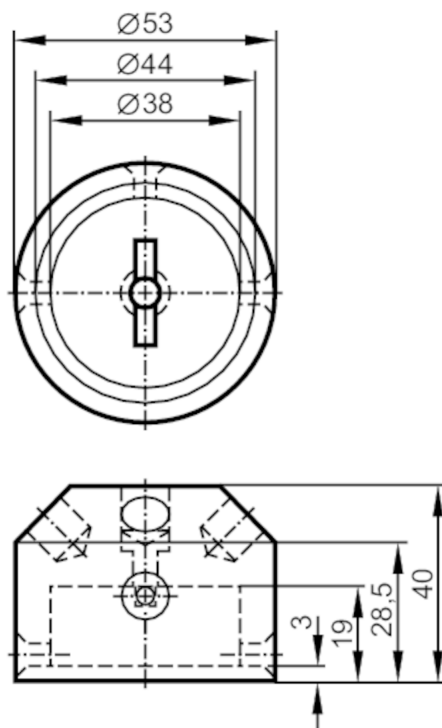

アプリケーション

仕様

空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械的仕様

重量	[g]	44.2
ターゲットパック径	[mm]	53
ホール間隔	[mm]	80
バルブドライブ軸長	[mm]	20
スイッチングフラグ位置数		8
材質	ターゲットパック: PA 6 赤, ネジ: ステンレス 1.4302	

アクセサリ

付属品

ソケットキャップねじ: 1 x M6 x 16, フッシャー使用時
皿ネジ: 2 x M5
方向指示部: 2, 白
方向指示部: 2, 赤
保護カバー: 1, 白
カバーキャップ: 4, 赤

備考

梱包数

1 個