


E17324



バルブアクチュエータ用ターゲットパック
PUCK/IND/BK/65/8

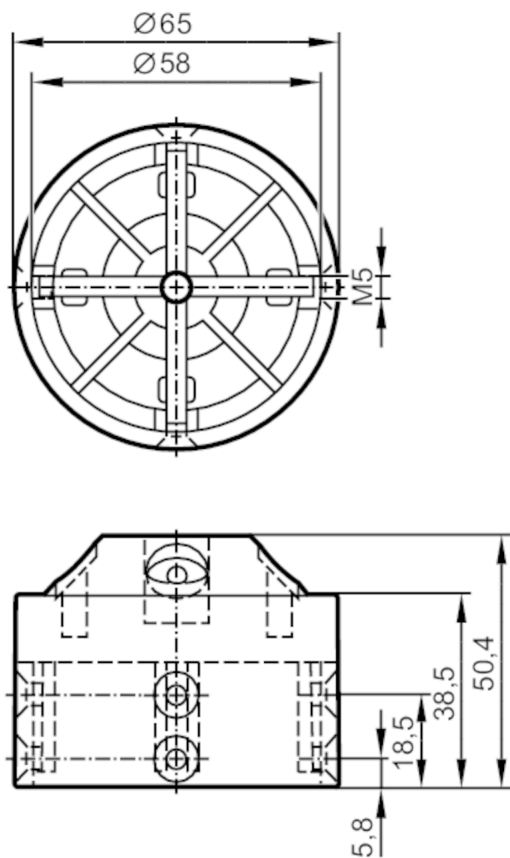

アプリケーション

仕様

空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

機械的仕様

重量	[g]	62.9
ターゲットパック径	[mm]	65
ホール間隔	[mm]	80
バルブドライブ軸長	[mm]	30
スイッチングフラグ位置数		8
材質	ターゲットパック: PA 6 黒, ネジ: ステンレス 1.4302	

備考

梱包数

1 個