


E17325



バルブアクチュエータ用ターゲットパック
PUCK/IND/BL/65/8

廃止品 - 参考資料

代替品: E12517
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

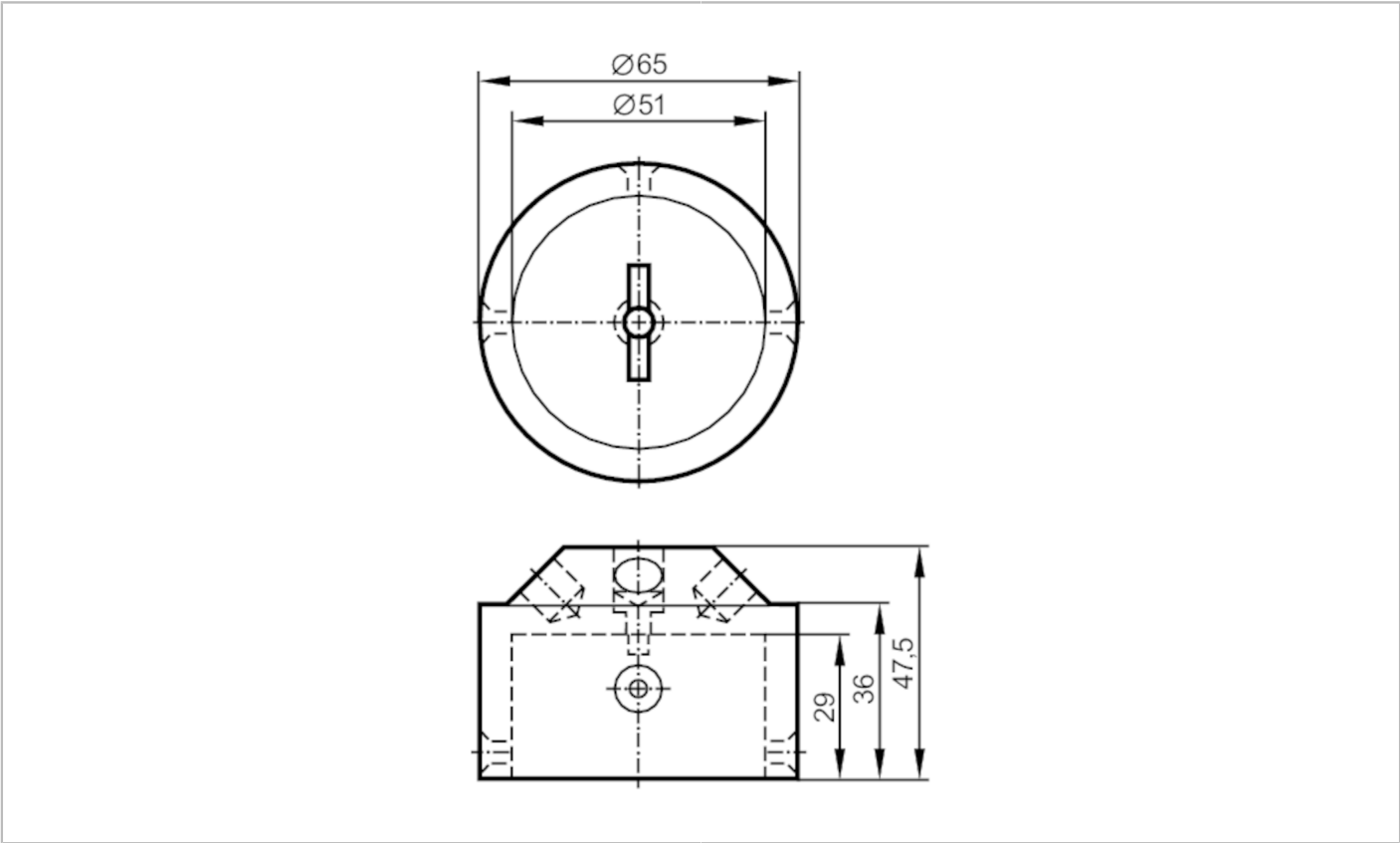

アプリケーション	
仕様	空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
機械的仕様	
重量	[g] 61
ターゲットパック径	[mm] 65
ホール間隔	[mm] 80
バルブドライブ軸長	[mm] 30
スイッチングフラグ位置数	8
材質	ターゲットパック: PA 6 青, ネジ: ステンレス 1.4302
備考	
梱包数	1 個