


E18000



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MKS0005X04

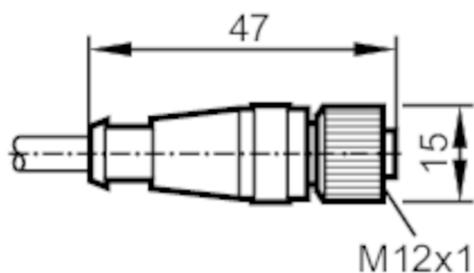

アプリケーション

特長 金メッキ接点

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 300

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -45~105

保護構造 IP 68

機械的仕様

重量 [g] 361.966

外形寸法 [mm] 15 x 15 x 47

材質 TPE

外装材質 TPE

ロックリング材質 亜鉛, エポキシ樹脂

備考

梱包数 1 個

E18000



コネクタ(ソケット)

 
ADOGH040MKS0005X04

電気接続

ケーブル: 5 m, TPE-S, 黒, 4 x 0.75 mm² / AWG 18

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: 亜鉛, エポキシ樹脂, コンタクト: 金メッキ



接続



芯線色:
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白