


E18001



コネクタ(ソケット)

ADOGH040MKS0010X04

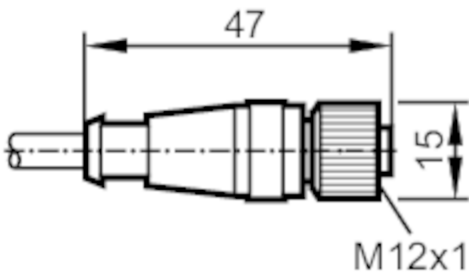

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-45～105
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	361.966
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47
材質		TPE
外装材質		TPE
ロックリング材質		亜鉛, エポキシ樹脂
備考		
梱包数		1 個

E18001



コネクタ(ソケット)

 
ADOGH040MKS0010X04

電気接続


ケーブル: 10 m, TPE-S, 黒, 4 x 0.75 mm² / AWG 18

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: 亜鉛, エポキシ樹脂, コントクト: 金メッキ



接続

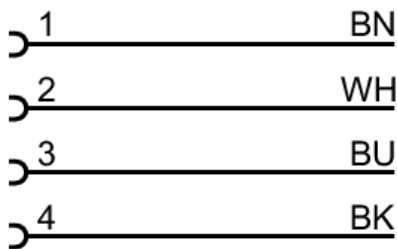

BK = 芯線色 :
BN = 黒
BU = 茶
WH = 青
 白