


E18016

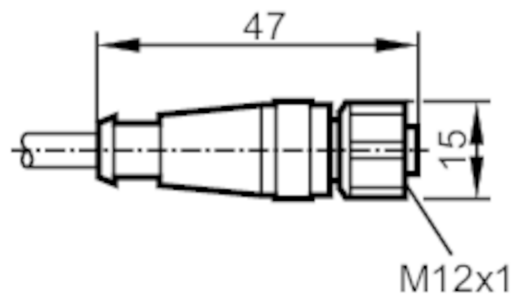

コネクタ(ソケット)

ADOGH040VAS0025E04



アプリケーション

特長	金メッキ接点
----	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 300
----------	-----	-------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-10～100
保護構造		IP 68

機械的仕様

重量	[g]	874.979
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E18016



コネクタ(ソケット)

 
ADOGH040VAS0025E04

電気接続


ケーブル: 25 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), コンタクト: 金メッキ



接続

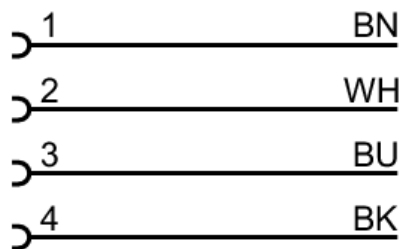

	芯線色:
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白