 




No scale drawing available

アプリケーション	
特長	シールドケーブル
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] DC < 250
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～90
保護構造	IP 68
機械的仕様	
重量	[g] 254.012
材質	PUR
外装材質	PUR
ロックリング材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個
電気接続	
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 黄色, Ø 5.6 mm, シールド, 4 x 0.34 mm² / AWG 22	
電気接続 - ソケット	
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm	




E18025



コネクタ(ソケット)
ADOGH040MSS0005G04

接続

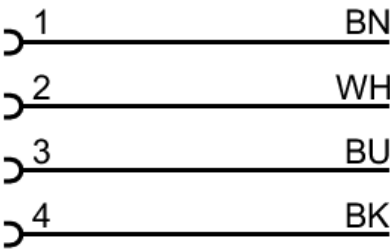

BN =	芯線色：
BK =	茶
BU =	黒
WH =	青
	白