


E18031



ソケット 芯線接続可能
SDOGH040MSSFKPG

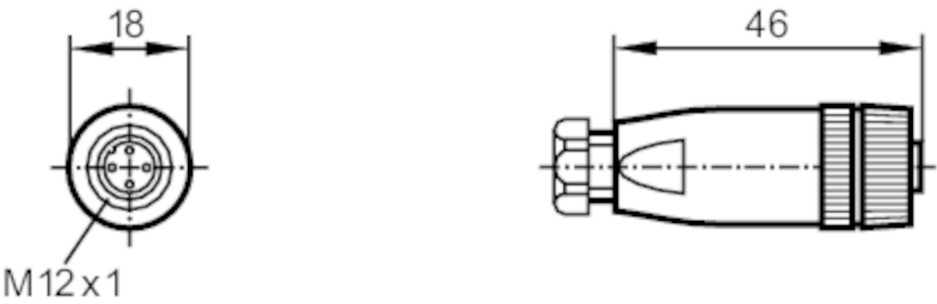

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (〜40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25〜90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	27.216
外形寸法	[mm]	18 x 18 x 46
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		ZnAl / Ni合金
備考		
梱包数		1 個

E18031



ソケット 芯線接続可能

 
SDOGH040MSSFKPG

電気接続

端子: $\sim 0.75 \text{ mm}^2$, ケーブル外被: $\varnothing 8\sim 10 \text{ mm}$

電気接続 - ソケット

コネクタ式: $1 \times \text{M12}$, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PA, 締結部: ZnAl / Ni合金, コンタクト: 金メッキ



接続

