


E18045



中間ケーブル


VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

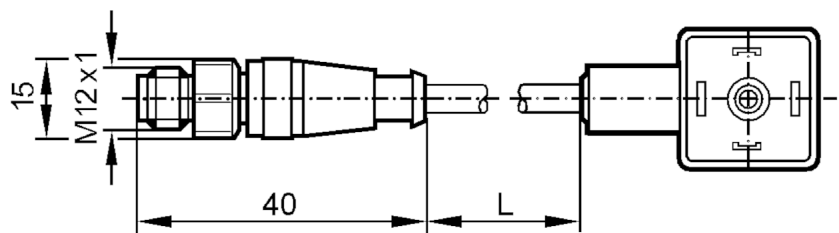

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 24
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～105
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	54.431
材質		TPE
外装材質		TPE
ロックリング材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
備考		
梱包数		1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), コンタクト: 金メッキ

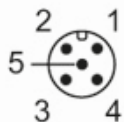

E18045




中間ケーブル

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 灰, 3 x 0.34 mm² / AWG 22

接続

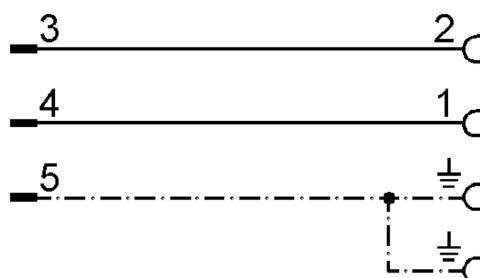

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), コンタクト: 金メッキ

