


E18055



組付け用プラグ
RSTGB030VAS00.3-03

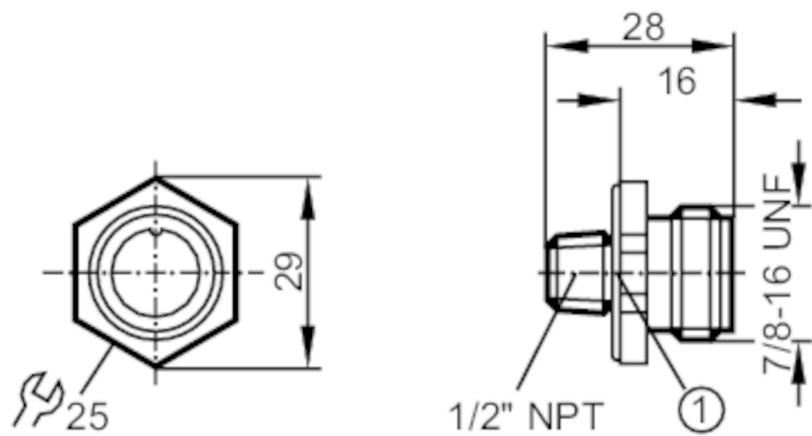

1 O-リング

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 600
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～100
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	25.855
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ		1/2" NPT
材質		ステンレス
外装材質		ステンレス
備考		
梱包数		1 個

E18055



組付け用プラグ
RSTGB030VAS00.3-03

電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 1.5 mm² / AWG 16

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: ステンレス, コンタクト: 金メッキ



接続

1	GN
2	RD
3	BK

BK = 芯線色 :
GN = 黒
RD = 緑
 赤