


E18057



組付け用プラグ

RSTGH040VAS0001-04

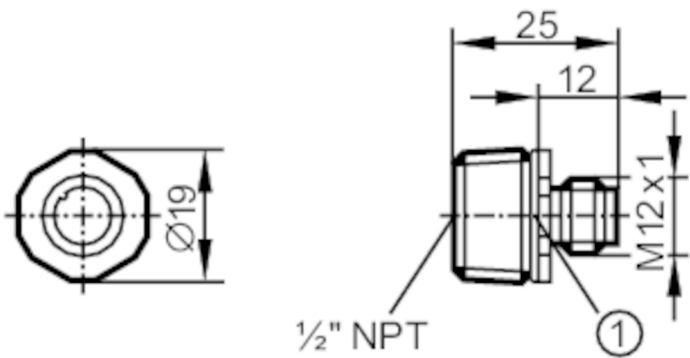

1 O-リング

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] DC < 250

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~90

機械的仕様

重量 [g] 54.431

コネクタ、コネクタ径、ねじ径、
取付ねじ 1/2" NPT

材質 ステンレス1.4401(SUS316)

外装材質 ステンレス1.4401(SUS316)

備考

梱包数 1 個

電気接続

ケーブル: 1 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: ステンレス1.4401(SUS316)



E18057



組付け用プラグ
RSTGH040VAS0001-04

接続

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	芯線色：
BN =	黒
BU =	茶
WH =	青
	白