


E18065




中間ケーブル

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

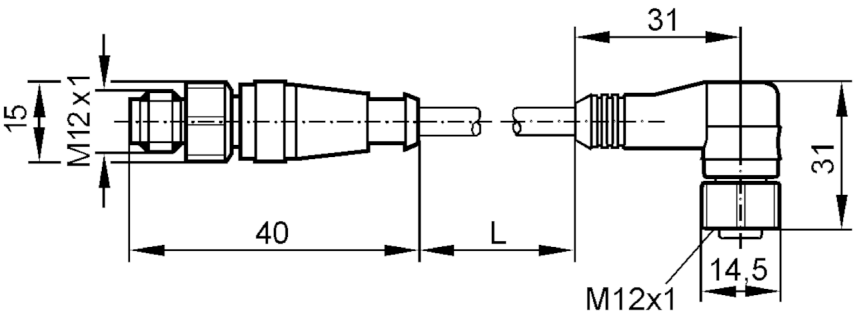

アプリケーション	
特長	金メッキ接点
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲	[V] AC/DC < 300
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～105
保護構造	IP 68
機械的仕様	
重量	[g] 136.078
材質	塩化ビニール (PVC)
外装材質	塩化ビニール (PVC)
ロッキング材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
備考	
梱包数	1 個
電気接続 - プラグ	
コネクタ式: 1 × M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), コンタクト: 金メッキ	

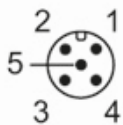

E18065




中間ケーブル

VDOAH040VAS0003E03STGH040VAS

電気接続

ケーブル: 3 m, 塩化ビニール (PVC), 灰, 3 x 0.34 mm² / AWG 22

接続

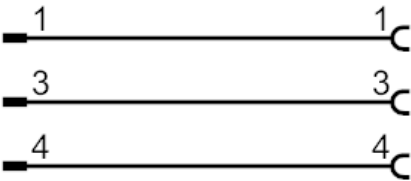

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti),
コンタクト: 金メッキ

