


# E18070



## 組付け用プラグ

RSTGB030ALS00.3-03

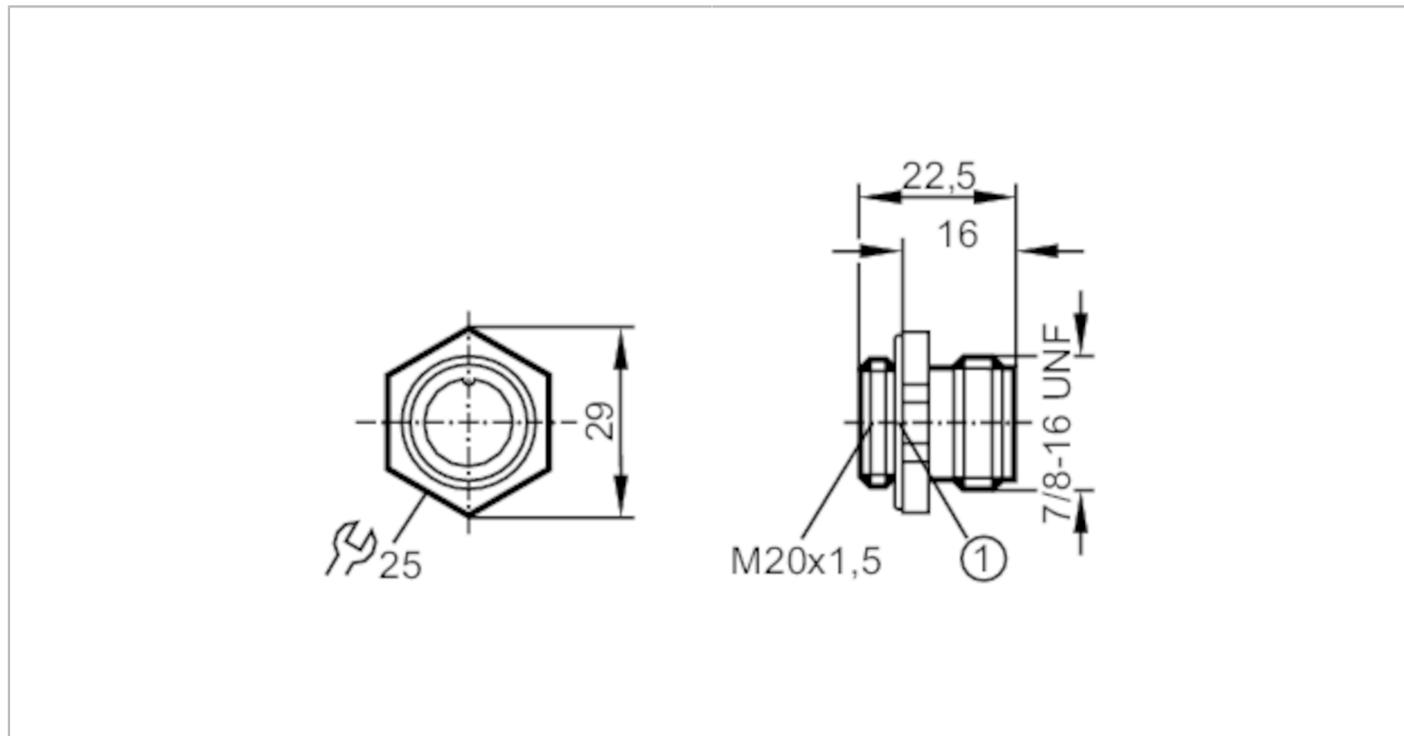

アプリケーション	
特長	金メッキ接点
電氣的仕様	
使用電源電圧範囲 [V]	AC/DC < 600
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20~100
保護構造	IP 68
機械的仕様	
重量 [g]	36.287
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、取付ねじ	M20 x 1,5
材質	真鍮 ニッケルメッキ
外装材質	真鍮, ニッケルメッキ
備考	
梱包数	1 個

# E18070



## 組付け用プラグ

RSTGB030ALS00.3-03

### 電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



### 接続

1	GN
2	BK
3	WH

芯線色:  
BK = 黒  
GN = 緑  
WH = 白