


# E18072



## 組付け用プラグ

RSTGB050PLS00.3-05

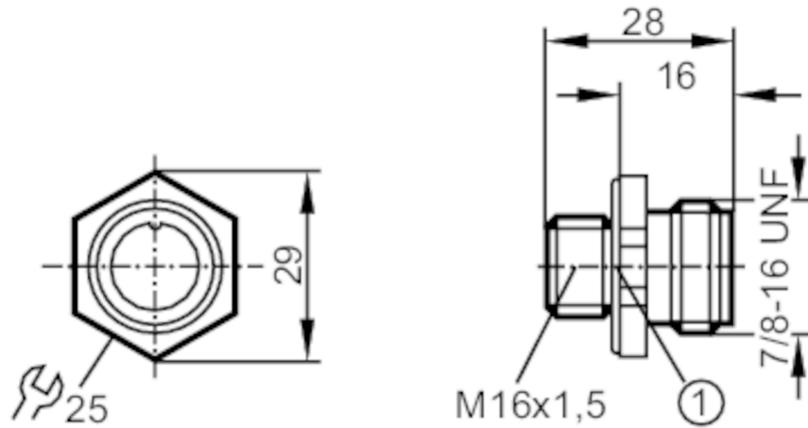

1 O-リング

### アプリケーション

特長 金メッキ接点

### 電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 600

### 使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~100

保護構造 IP 68

### 機械的仕様

重量 [g] 27.216

コネクタ、コネクタ径、ねじ径、  
取付ねじ M16 x 1,5

材質 樹脂外装

外装材質 樹脂外装

### 備考

梱包数 1 個

# E18072



## 組付け用プラグ


RSTGB050PLS00.3-05

### 電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> / AWG 16

### 電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 樹脂外装, コンタクト: 金メッキ

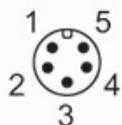

### 接続

1	WH
2	RD
3	BU
4	OG
5	BK

	芯線色:
BK =	黒
BU =	青
RD =	赤
OG =	オレンジ色
WH =	白