


# E18084



プラグ 芯線接続可能

SSTA040MSSFKPG

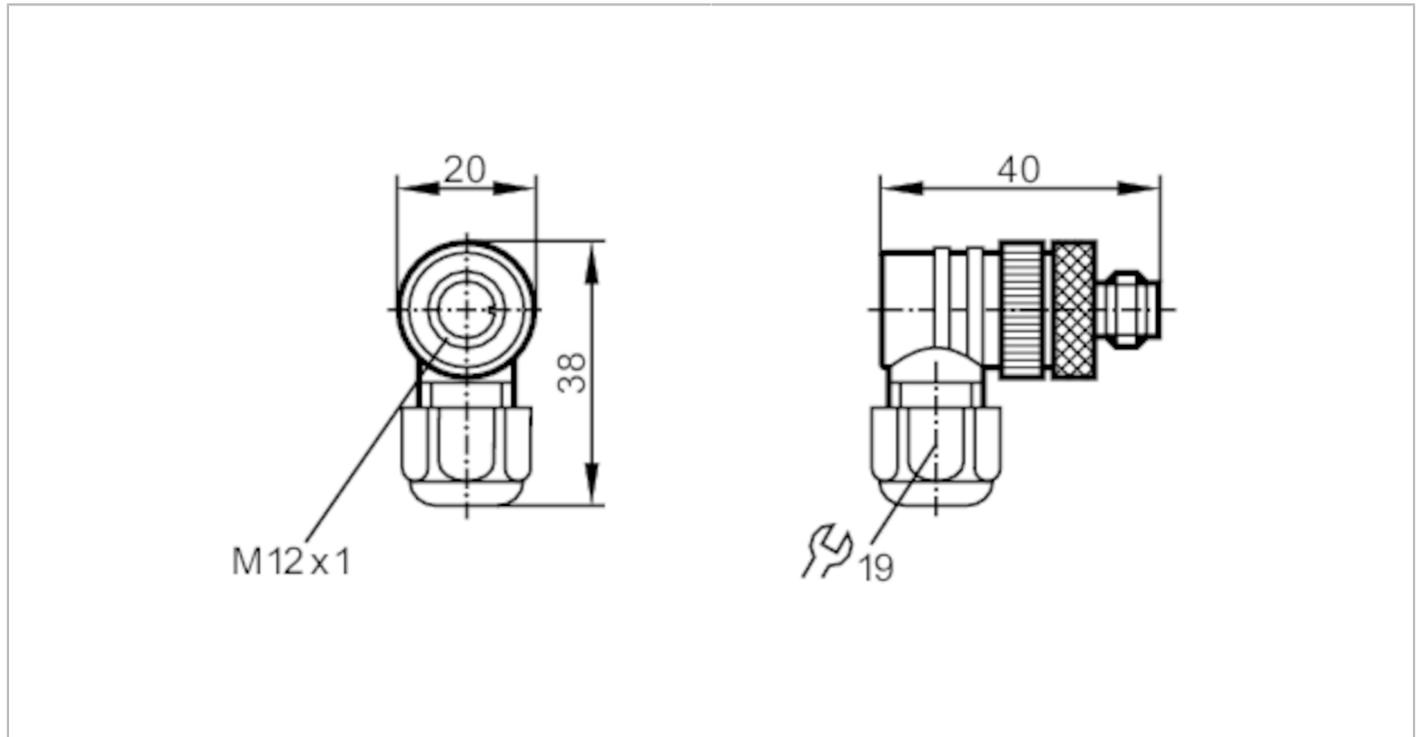

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4, (~40 °C)
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~100
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	27.216
外形寸法	[mm]	38 x 20 x 40
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		亜鉛, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

# E18084



プラグ 芯線接続可能

 
SSTA040MSSFKPG

## 電気接続

端子:  $\sim 0.75 \text{ mm}^2$ , ケーブル外被:  $\varnothing 8\sim 10 \text{ mm}$

## 電気接続 - プラグ

コネクタ式:  $1 \times \text{M12}$ , L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: 亜鉛, ニッケルメッキ, コントクト: 金メッキ



## 接続

