


E18106



コネクタ(ソケット)
ADOGH040VAS0012E04

廃止品 - 参考資料

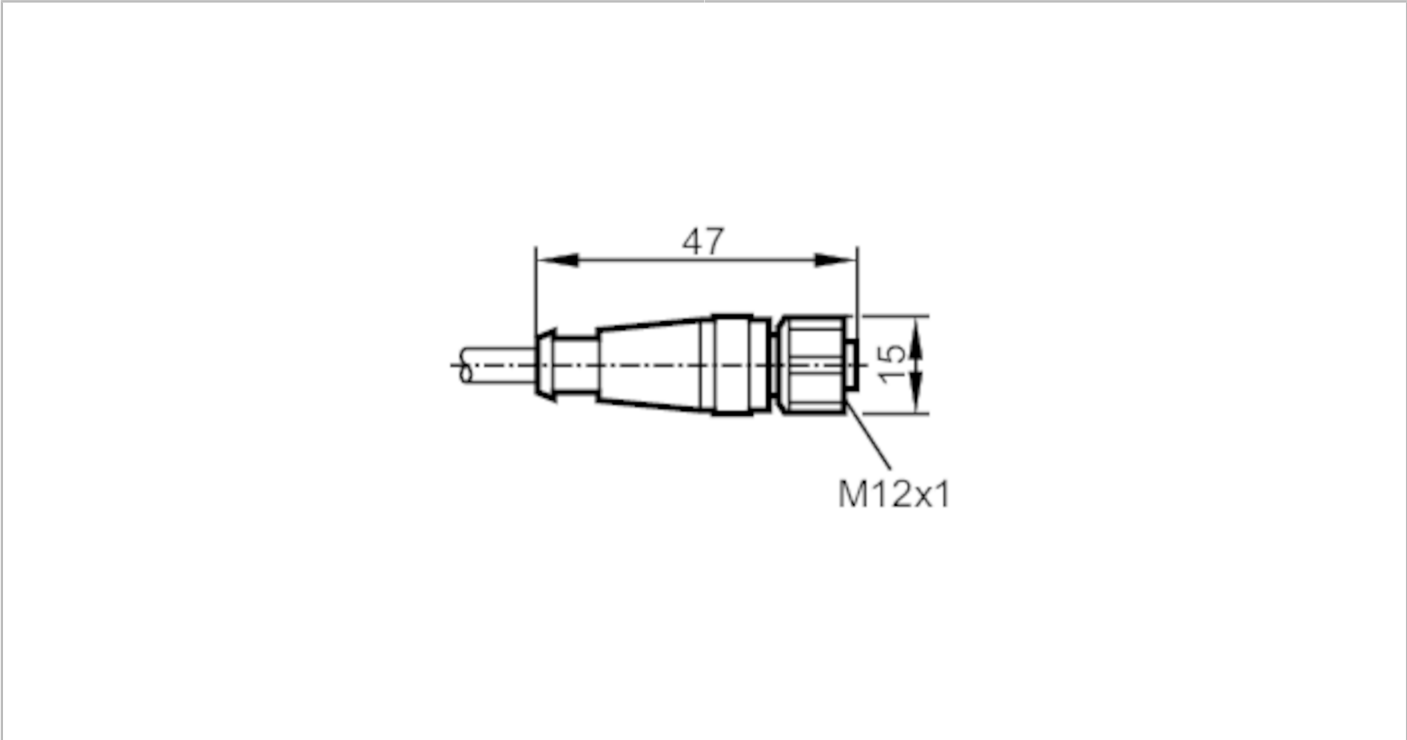

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～105
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	299.371
外形寸法	[mm]	15 x 15 x 47
材質		塩化ビニール (PVC)
外装材質		塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質		ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)
備考		
梱包数		1 個

E18106



コネクタ(ソケット)


ADOGH040VAS0012E04

電気接続

ケーブル: 12 m, 塩化ビニール (PVC), 灰, Ø 5 mm, 4 x 0.34 mm² / AWG 22

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), コンタクト: 金メッキ

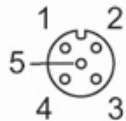

接続



5: 未使用
芯線色:
BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白