


E18127



中間ケーブル

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS

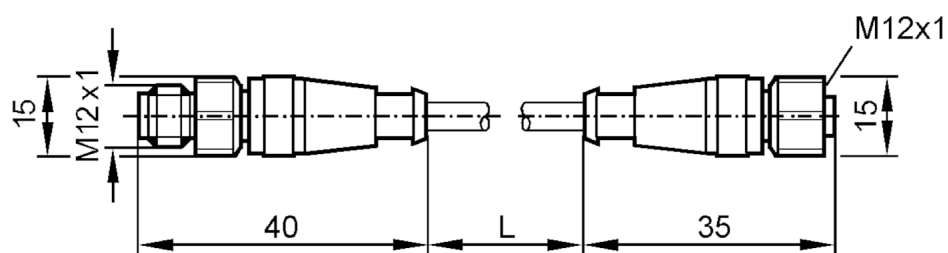

アプリケーション

特長

金メッキ接点

電氣的仕様

使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 300

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20~105

保護構造 IP 68

機械的仕様

重量 [g] 45.359

外形寸法 [mm] 15 x 15 x 40

材質 塩化ビニール (PVC)

外装材質 塩化ビニール (PVC)


ロックリング材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)

備考

梱包数 1 個

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), コンタクト: 金メッキ

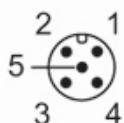

E18127




中間ケーブル

VDOGH040VAS00.4E03STGH040VAS

電気接続

ケーブル: 0.4 m, 塩化ビニール (PVC), 灰, 3 x 0.34 mm² / AWG 22

接続

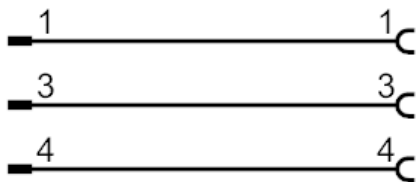

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti), コンタクト: 金メッキ

