


E18147



コネクタ(ソケット)


ADOGH140MSS0005A11

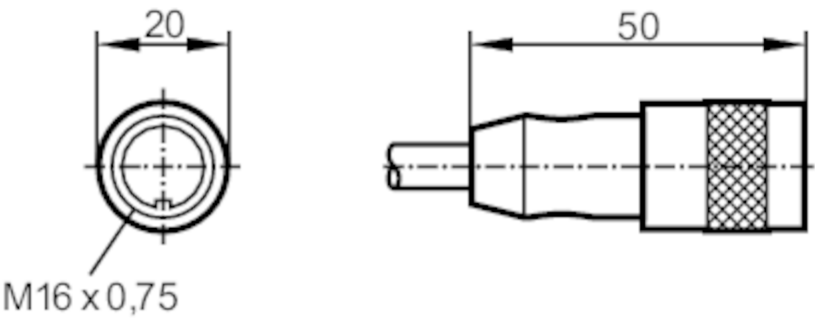

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	635.029
外形寸法	[mm]	20 x 20 x 50
材質		PUR 黒
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電気接続	
ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 9.3 mm, 8 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)	

電気接続 - ソケット	
コネクタ式: 1 x M16, ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ	

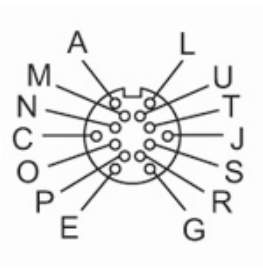


E18147



コネクタ(ソケット)
ADOGH140MSS0005A11

接続

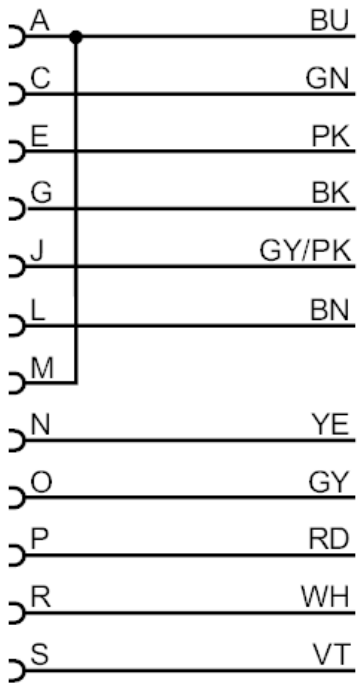

	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
VT =	紫
WH =	白
YE =	黄色