


E18149



コネクタ(ソケット)
ADOAH040MSS0002X04

廃止品 - 参考資料

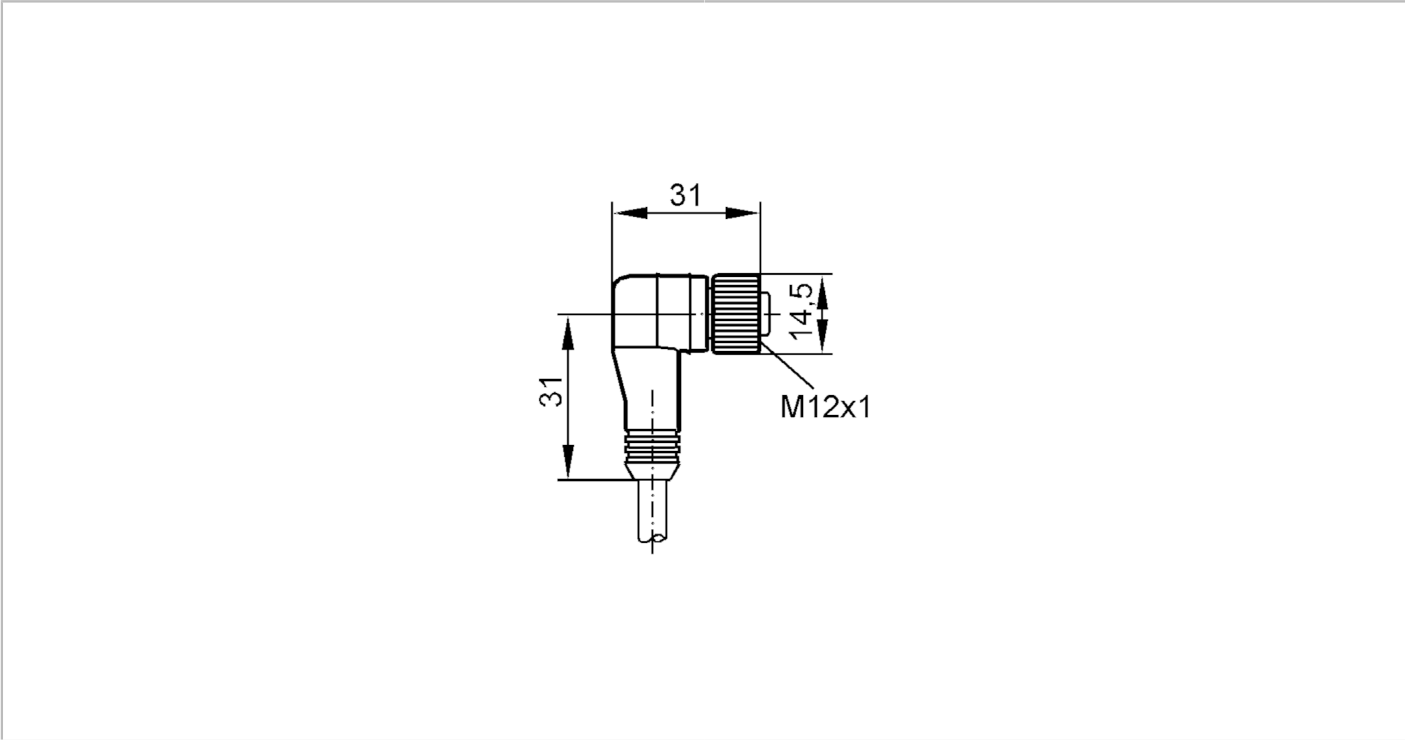

アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-45～105
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	158.757
外形寸法	[mm]	31 x 14.5 x 31
材質		TPE
外装材質		TPE
ロックリング材質		亜鉛, エポキシ樹脂
備考		
梱包数		1 個

E18149



コネクタ(ソケット)

ADOAH040MSS0002X04

電気接続


ケーブル: 2 m, TPE-S, 黒, 4 x 0.75 mm² / AWG 18

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPE, 締結部: 亜鉛, エポキシ樹脂, コンタクト: 金メッキ



接続

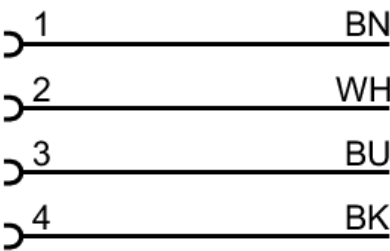

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白