


# E18159

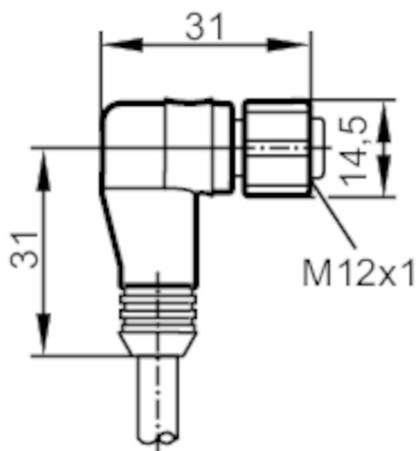

コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0040E04



## アプリケーション

特長

金メッキ接点

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC/DC < 300

## 使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-20~105

保護構造

IP 68

## 機械的仕様

重量

[g]

1424.279

外形寸法

[mm]

31 x 14.5 x 31

材質

塩化ビニール (PVC)

外装材質

塩化ビニール (PVC)

ロックリング材質

ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)

## 備考

梱包数

1 個

# E18159



コネクタ(ソケット)

ADOAH040VAS0040E04

## 電気接続


ケーブル: 40 m, 塩化ビニール (PVC), 灰, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti),  
コンタクト: 金メッキ



## 接続

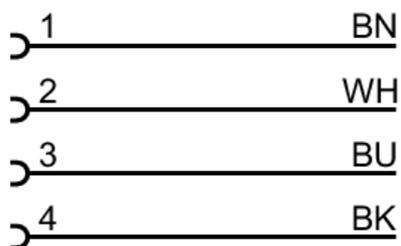

5: 未使用  
芯線色:  
BK = 黒  
BN = 茶  
BU = 青  
WH = 白