


# E18166



コネクタ(ソケット)

AD0GB030VAS0020E03

廃止品 - 参考資料

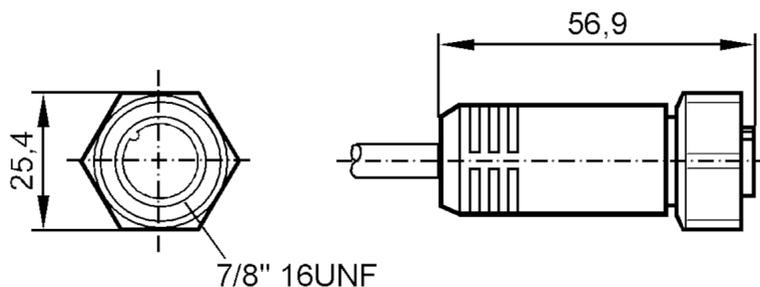

## アプリケーション

特長

金メッキ接点

## 電氣的仕様

使用電源電圧範囲

[V]

AC/DC < 300

## 使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-20~105

保護構造

IP 68

## 機械的仕様

重量

[g]

5238.988

材質

塩化ビニール (PVC)

外装材質

塩化ビニール (PVC)

ロックリング材質

ステンレス 1.4404 (SUS316L)

## 備考

梱包数

1 個

# E18166



コネクタ(ソケット)

 
AD0GB030VAS0020E03

## 電気接続


ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 灰, 3 x 0.75 mm<sup>2</sup> / AWG 18

## 電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ



## 接続

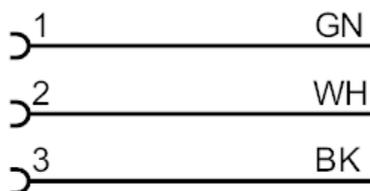

BK = 芯線色 : 黒  
GN = 緑  
WH = 白