


E18177



組立てコネクタ(ソケット)

RDOGF040MSS00.3-04

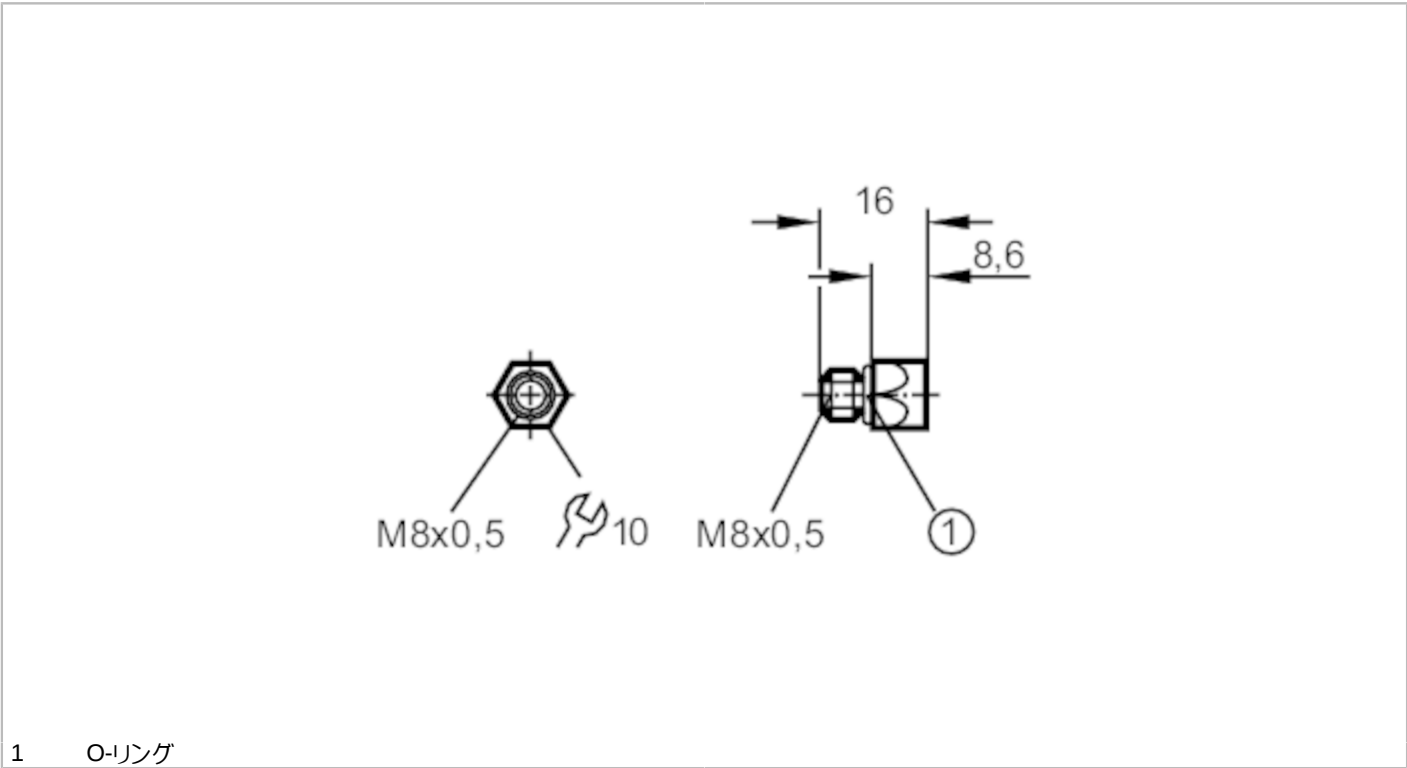

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 60 / DC < 75
保護クラス		III
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20~100
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	113.398
材質		外装: 真鍮 ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , 取付けナット: 真鍮 ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E18177



組立てコネクタ(ソケット)

 
RDOGF040MSS00.3-04

電気接続


ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 黄色, Ø 4.6 mm, 4 x 0.25 mm² / AWG 24

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A



接続

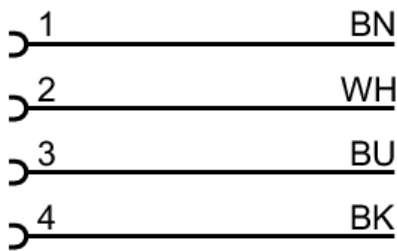

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色: