


E18251



組付け用プラグ

RSTGA030ALS00.3-03

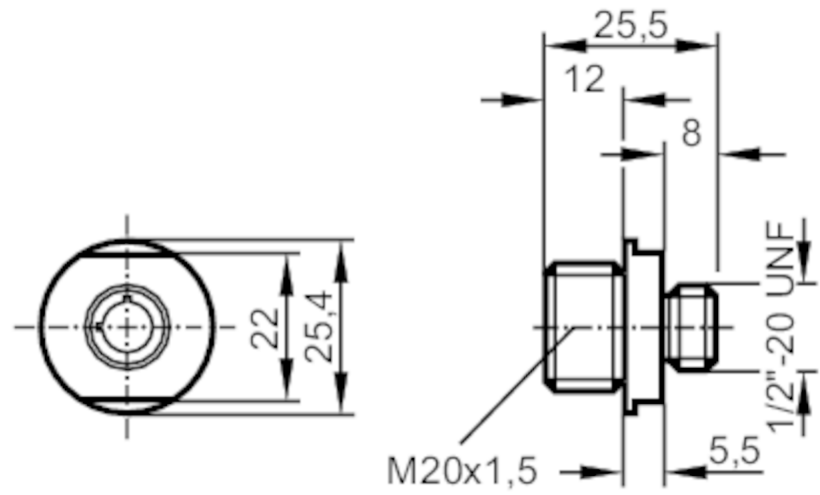

1 O-リング

アプリケーション

特長	金メッキ接点
----	--------

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
----------	-----	-------------

使用環境条件

使用周囲温度	[°C]	-20～80
--------	------	--------

保護構造	IP 68
------	-------

機械的仕様

重量	[g]	387.821
----	-----	---------

コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ	M20 x 1,5
-------------------------	-----------

材質	真鍮 ニッケルメッキ
----	------------

外装材質	真鍮, ニッケルメッキ
------	-------------

備考

梱包数	1 個
-----	-----

E18251



組付け用プラグ

RSTGA030ALS00.3-03

電気接続

ケーブル: 0.3 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.34 mm² / AWG 22

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x 1/2", ストレート, コーディング: C, コネクタ外装材質: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ



接続

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

	芯線色:
BK =	黒
GN =	緑
RD =	赤
WH =	白