




組立てコネクタ(ソケット)

RDOGH050MSS00.3E05

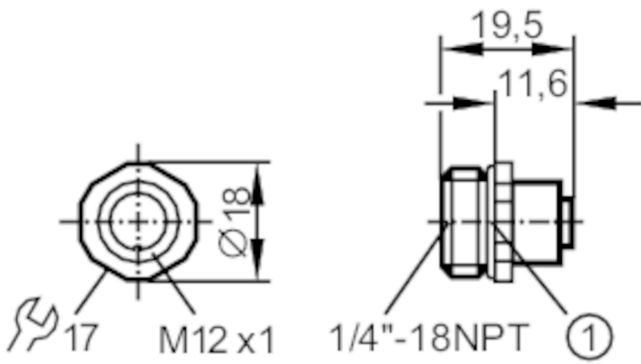

1 O-リング


電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計)	[A]	4
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~90
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	22.68
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、 取付ねじ		1/4"-18NPT
材質		真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電氣接続

ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 5 x 0.34 mm²

電氣接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ

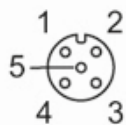


E18327



組立てコネクタ(ソケット)

RDOGH050MSS00.3E05

接続

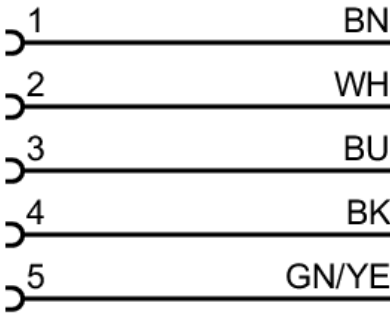

BK = 芯線色：黒
BN = 茶
BU = 青
GN/YE = 緑 / 黄
WH = 白