

E20410




拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-V-E1/0,25M

廃止品 - 参考資料

代替品: E20057
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

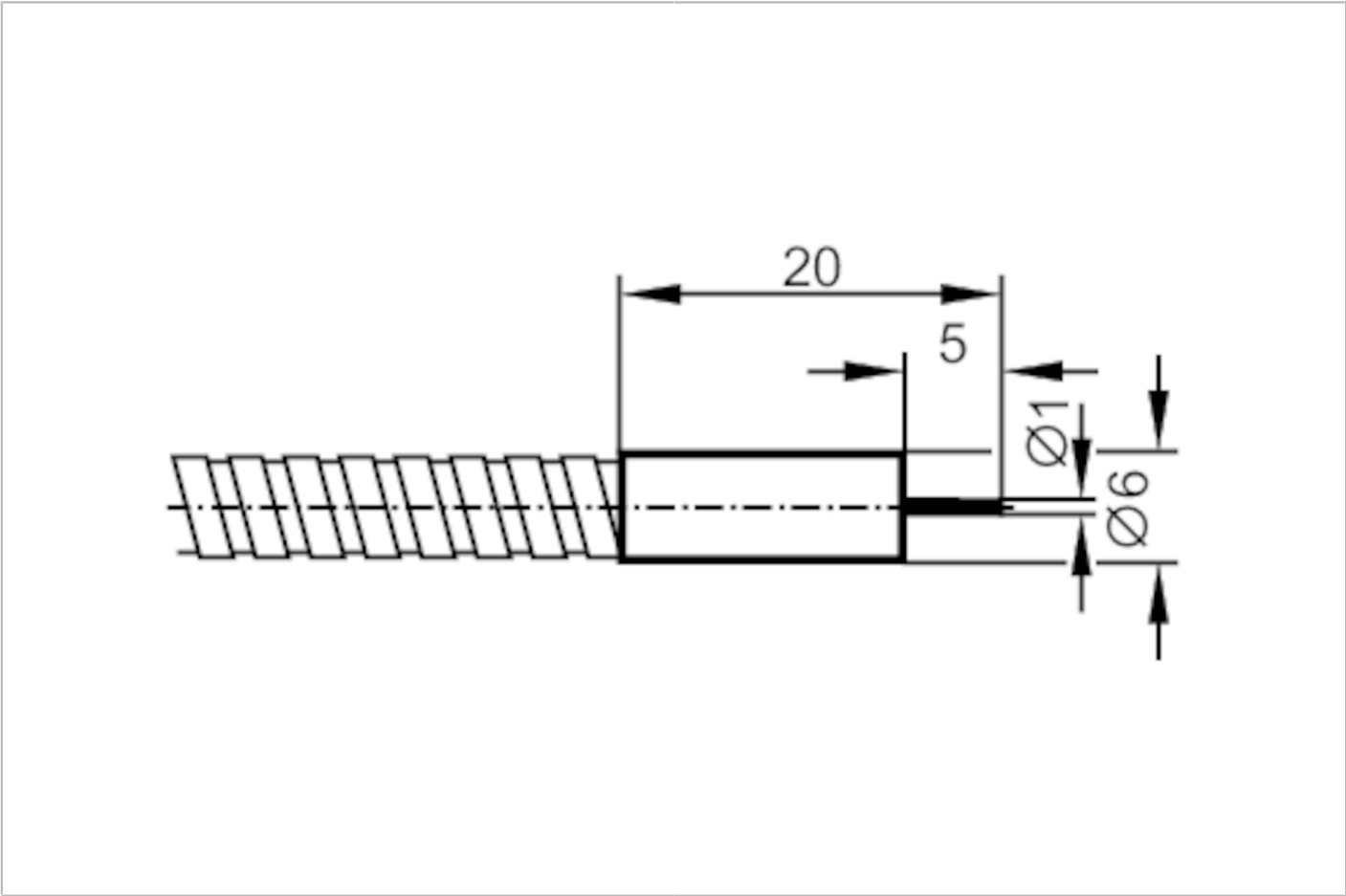

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 8

OUF

検出距離 [mm] 8

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40～290

機械的仕様

センサヘッド形状 ストレート

センサヘッド径 [mm] 1

検出ヘッド長さ [mm] 5

全長 [mm] 250

最小曲げ半径 [mm] 20

E20410



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-V-E1/0,25M

材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個