




拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-P-A-R4/0,22M

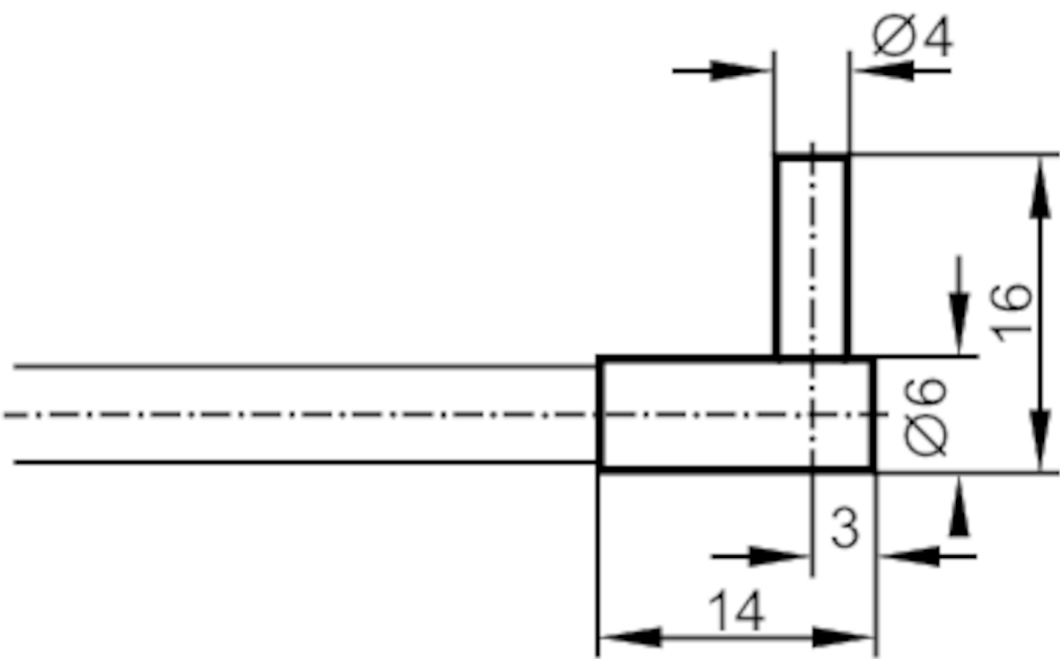

アプリケーション		
検出原理	拡散反射型光電センサ	
アプリケーション	産業用環境向け	
監視範囲		
増幅器検出距離	OKF, OUF	
OKF		
検出距離	[mm]	40
OUF		
検出距離	[mm]	40
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
重量	[g]	41.5
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	4
検出ヘッド長さ	[mm]	10
全長	[mm]	220
最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバーレイアウト		①
材質	アダプタ: PPE	

E20412



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-P-A-R4/0,22M

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	E20103
備考	
梱包数	1 個