


E20429



コネクタ(ソケット)

ADOGB030MSS0005E03

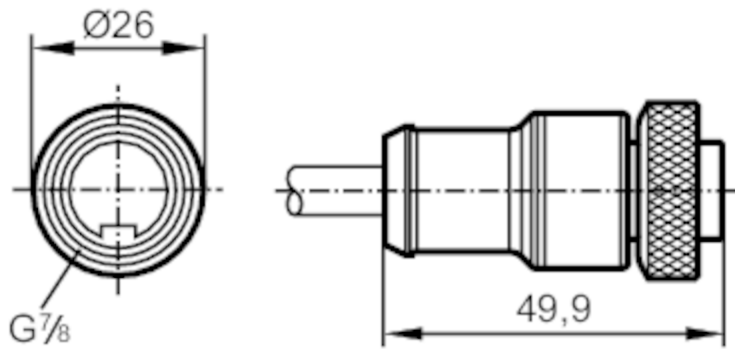

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 300
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-30～80
使用周囲温度 (可動部)	[°C]	-5～80
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	279.3
外形寸法	[mm]	26 x 26 x 49.9
外装材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
備考		
梱包数		1 個

E20429



コネクタ(ソケット)

ADOGB030MSS0005E03

電気接続


ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 黒, Ø 5.2 mm, 3 x 0.75 mm² (24 x Ø 0.2 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 垂鉛ダイキャスト



接続

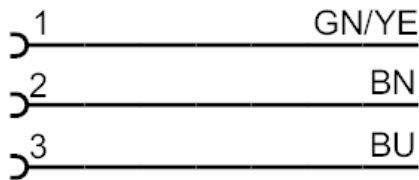

BN = 茶
BU = 青
GN/YE = 緑 / 黄