

E20439




拡散反射型ファイバセンサ

FT-30-A-A-E6/1,5m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20290

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

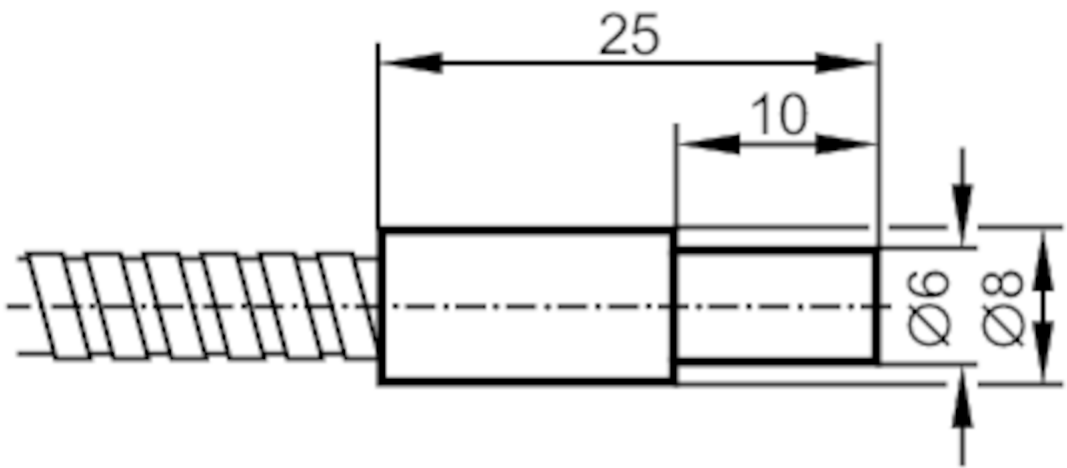

アプリケーション

検出原理

拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離

OIF

OIF

検出距離

[mm]

36

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-40～290

機械的仕様

センサヘッド形状

ストレート

センサヘッド径

[mm]

6

全長

[mm]

1500

最小曲げ半径

[mm]

30

材質

アダプタ: PA

ファイバ材質

ガラス

ファイバヘッド材質

アルミニウム

E20439



拡散反射型ファイバセンサ

FT-30-A-A-E6/1,5m

被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個