

E20442




拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-E3/0,35M

廃止品 - 参考資料

代替品: E20080
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

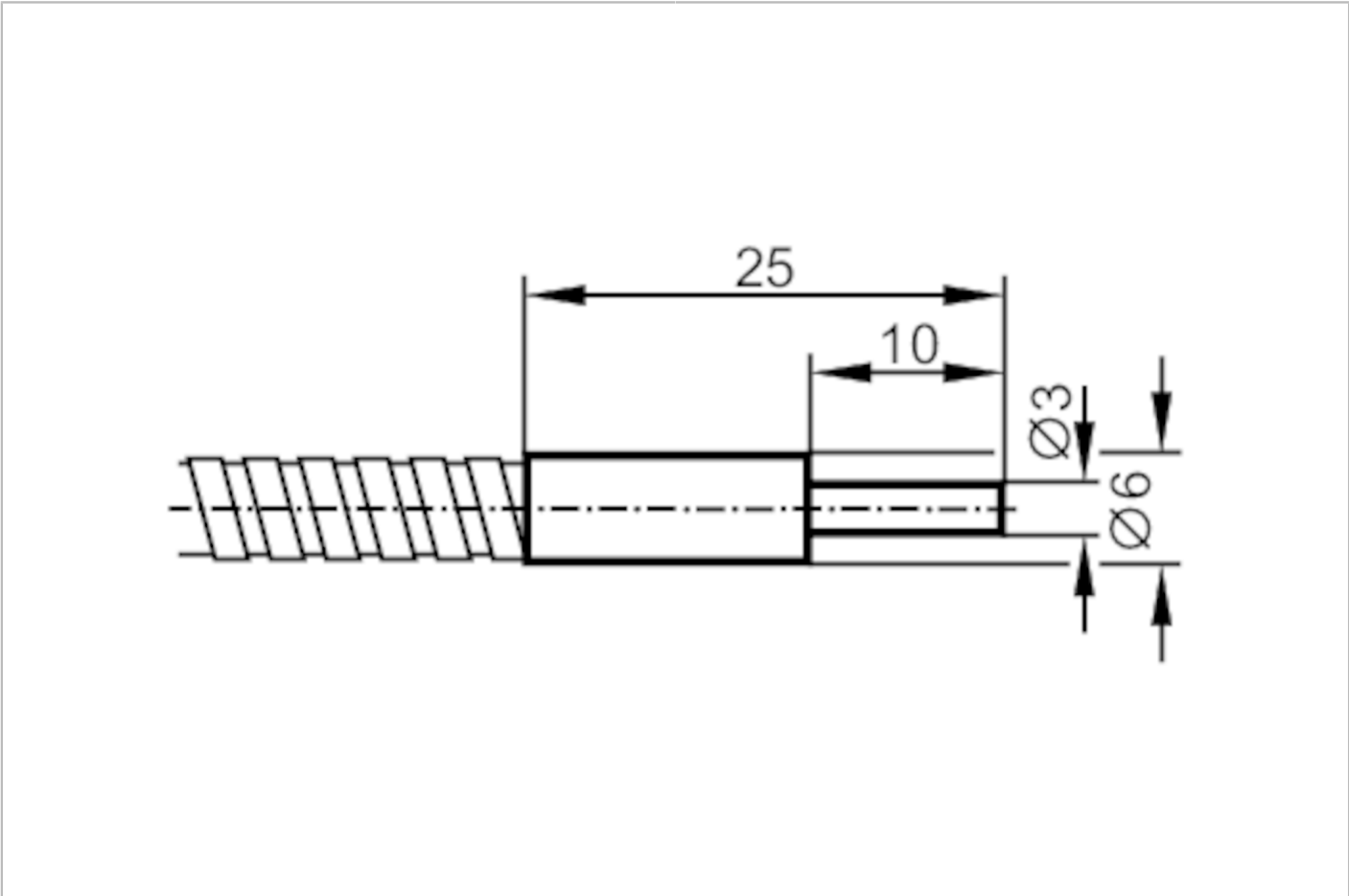

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 40
OUF	
検出距離	[mm] 40
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径	[mm] 3
検出ヘッド長さ	[mm] 10
全長	[mm] 350
最小曲げ半径	[mm] 20

E20442



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-E3/0,35M

材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
アクセサリ	
付属品	E20102
備考	
梱包数	1 個