


E20444



拡散反射型ファイバセンサ
FT-00-P-V-E1/S 0,1m

廃止品 - 参考資料

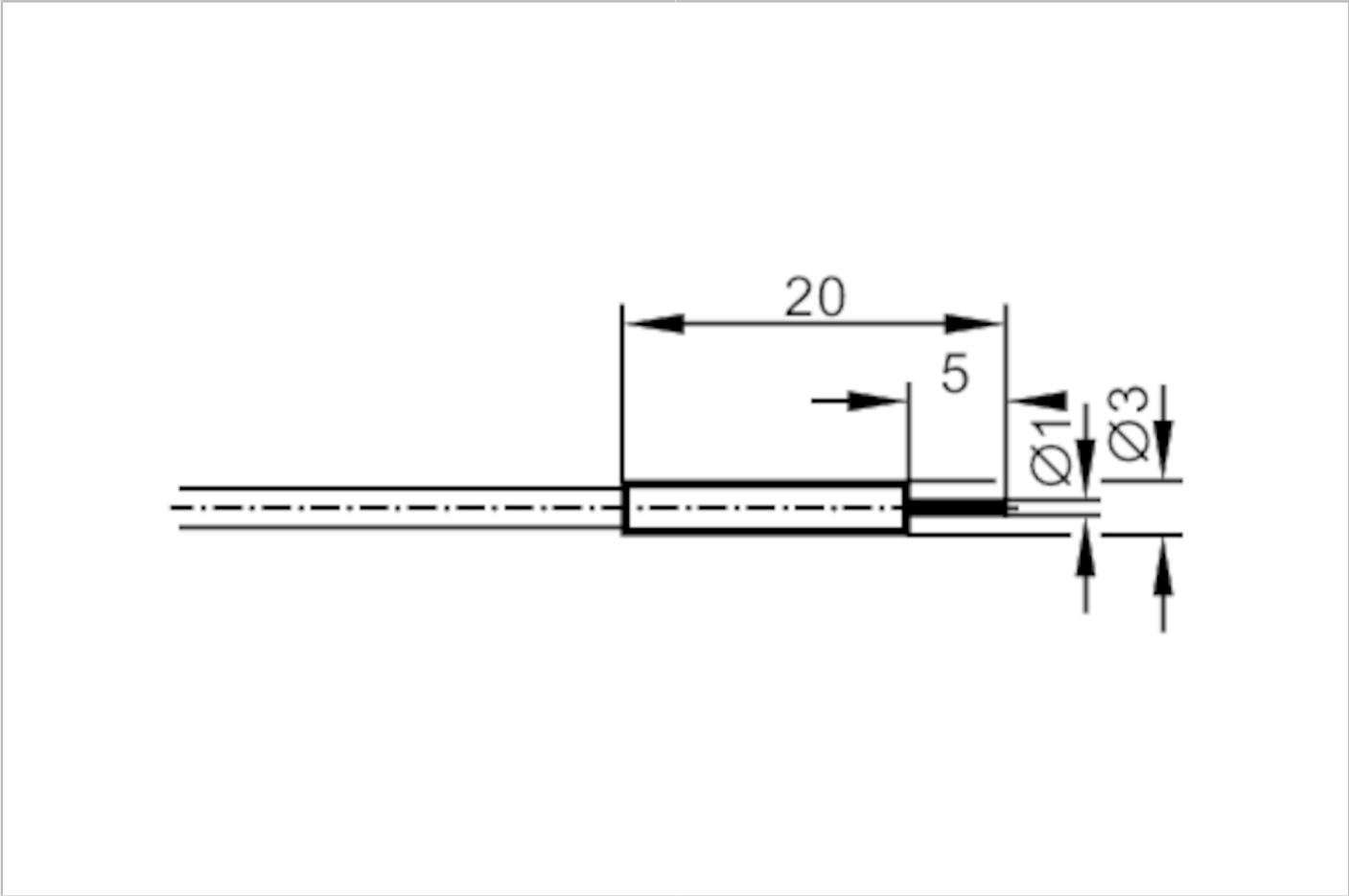

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離 [mm]	50
OUF	
検出距離 [mm]	50
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20～80
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径 [mm]	1
検出ヘッド長さ [mm]	5
全長 [mm]	100
最小曲げ半径 [mm]	10
材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)

E20444



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-P-V-E1/S 0,1m

被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個