




廃止品 - 参考資料

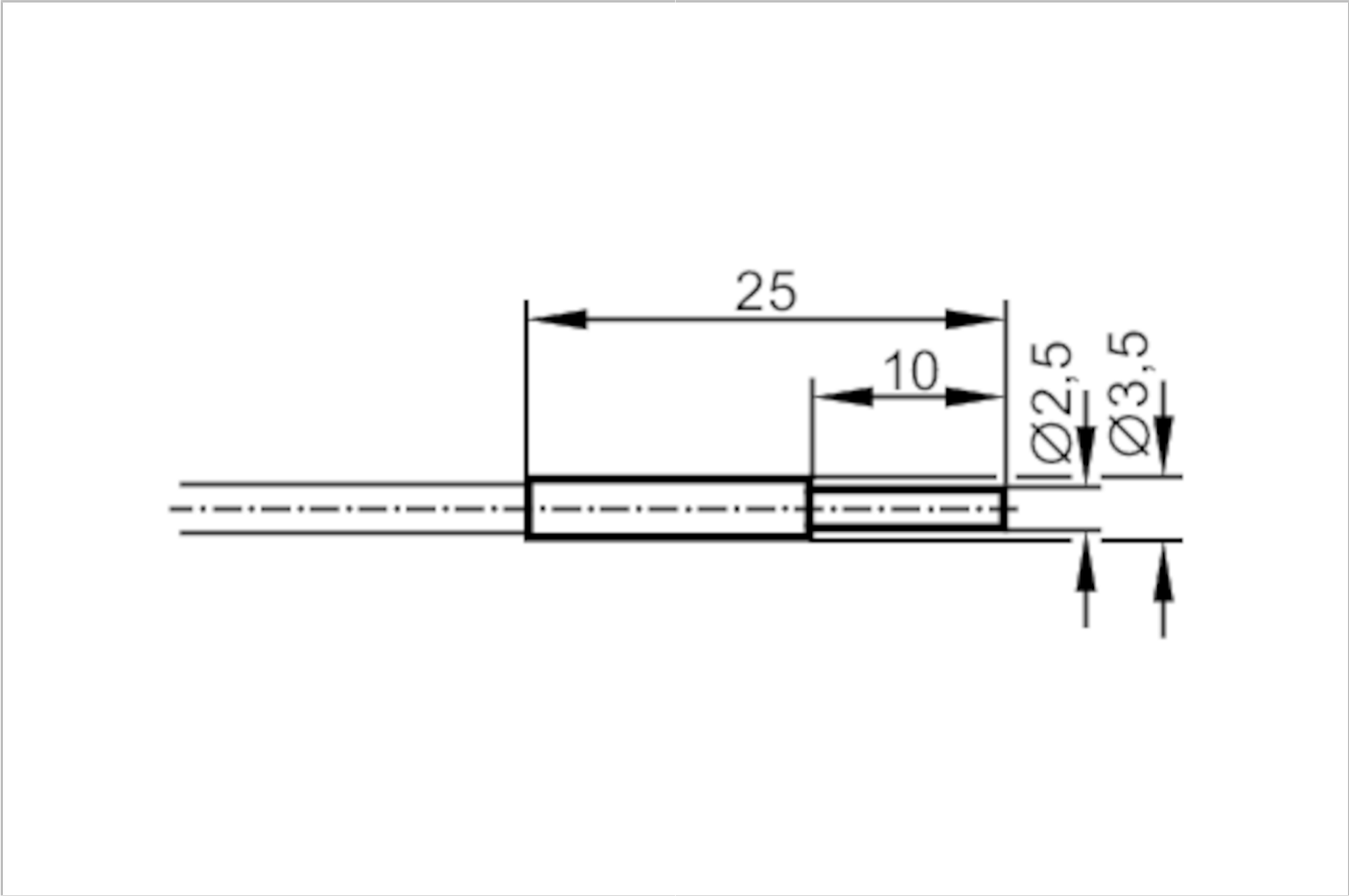

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 120
OUF	
検出距離	[mm] 120
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～80
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
センサヘッド径	[mm] 2.5
検出ヘッド長さ	[mm] 10
全長	[mm] 800
最小曲げ半径	[mm] 10
材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム

E20449



透過型ファイバセンサ

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	E20106
備考	
梱包数	1 個