


E20450



透過型ファイバセンサ
FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

廃止品 - 参考資料

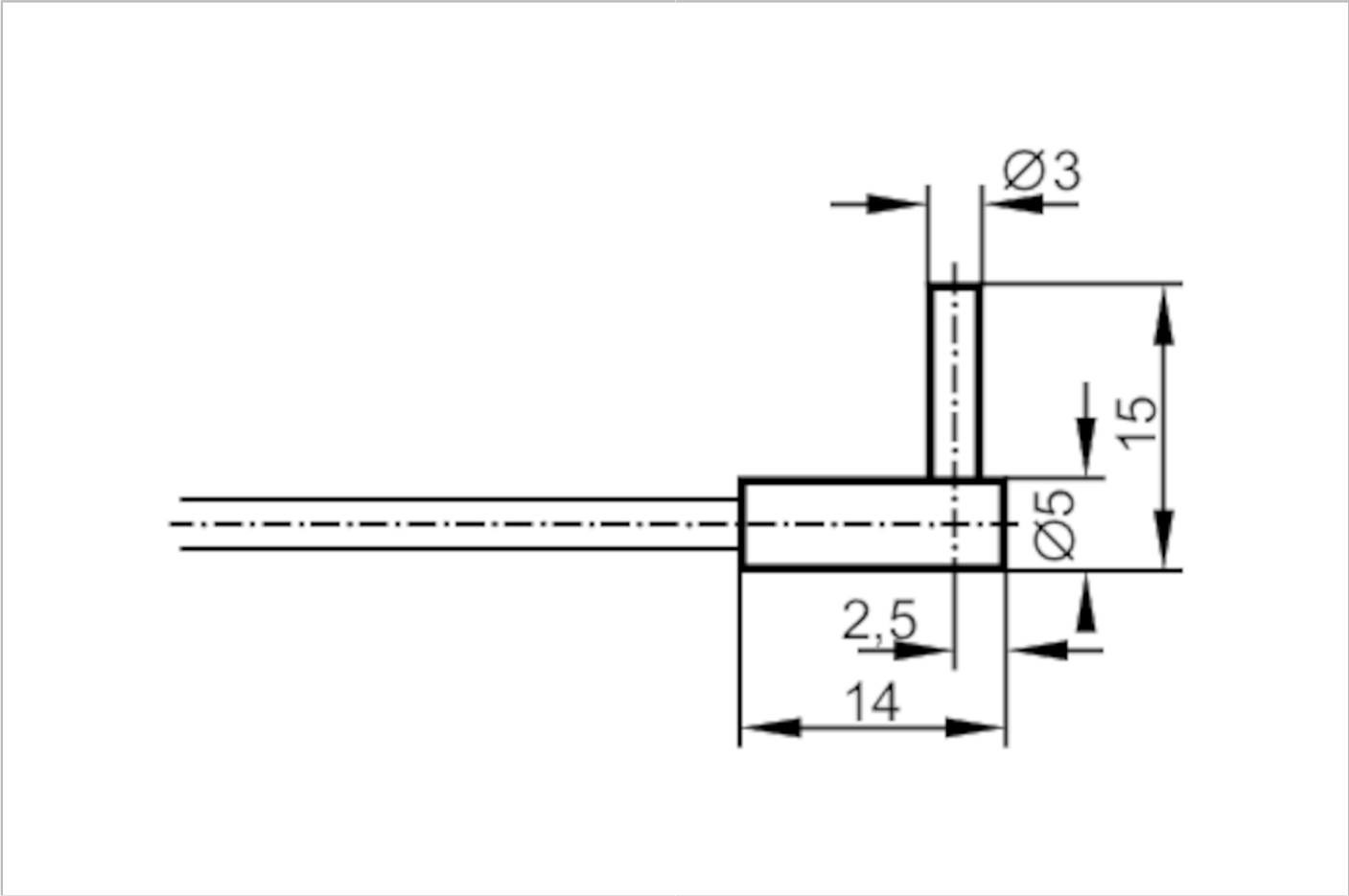

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 40
OUF	
検出距離	[mm] 40
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～80
機械的仕様	
センサヘッド形状	L型
センサヘッド径	[mm] 3
検出ヘッド長さ	[mm] 10
全長	[mm] 180, (+10 mm)
最小曲げ半径	[mm] 10
材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム

E20450



透過型ファイバセンサ
FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個