


E20511



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-MPV-M6

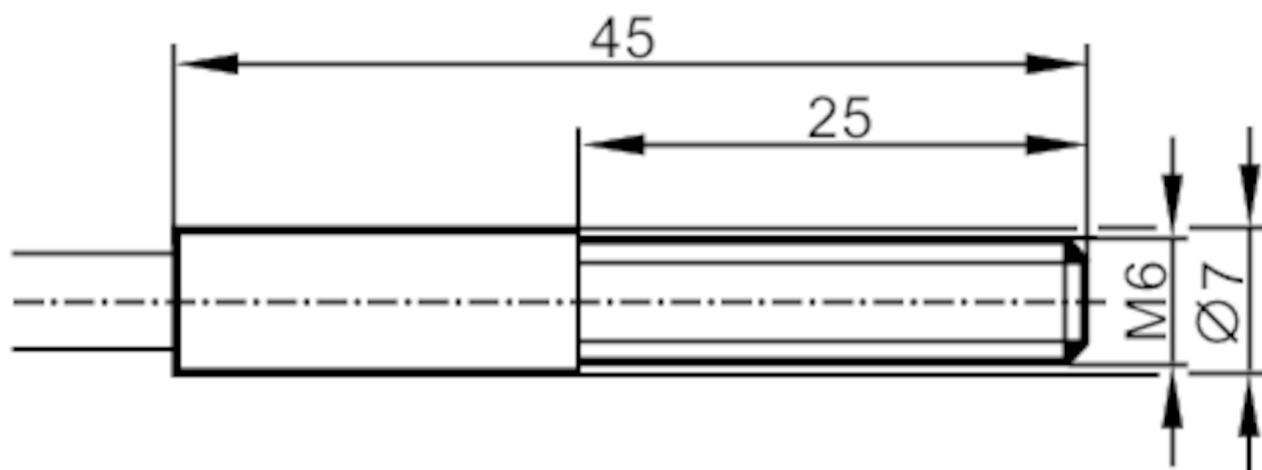

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
アプリケーション	厳しい産業環境で使える堅牢な設計, 耐薬品タイプ
監視範囲	
増幅器検出距離	OCF, OKF, OOF, OUF
OCF (High Power)	
検出距離 [mm]	300
OKF	
検出距離 [mm]	20
OOF	
検出距離 [mm]	220
OUF	
検出距離 [mm]	20
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20~80
機械的仕様	
重量 [g]	58.5
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M6
センサヘッド径 [mm]	7

E20511



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-MPV-M6

検出ヘッド長さ	[mm]	45
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバーレイアウト		
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		金属シリコン
アクセサリ		
付属品		六角ナット: 2 x M6, ステンレス
		菊ワッシャー: 2
		ナールナット: 1 x M11
備考		
梱包数		1 個