

E20520




透過型ファイバセンサ

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

廃止品 - 参考資料

代替品: E20129
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

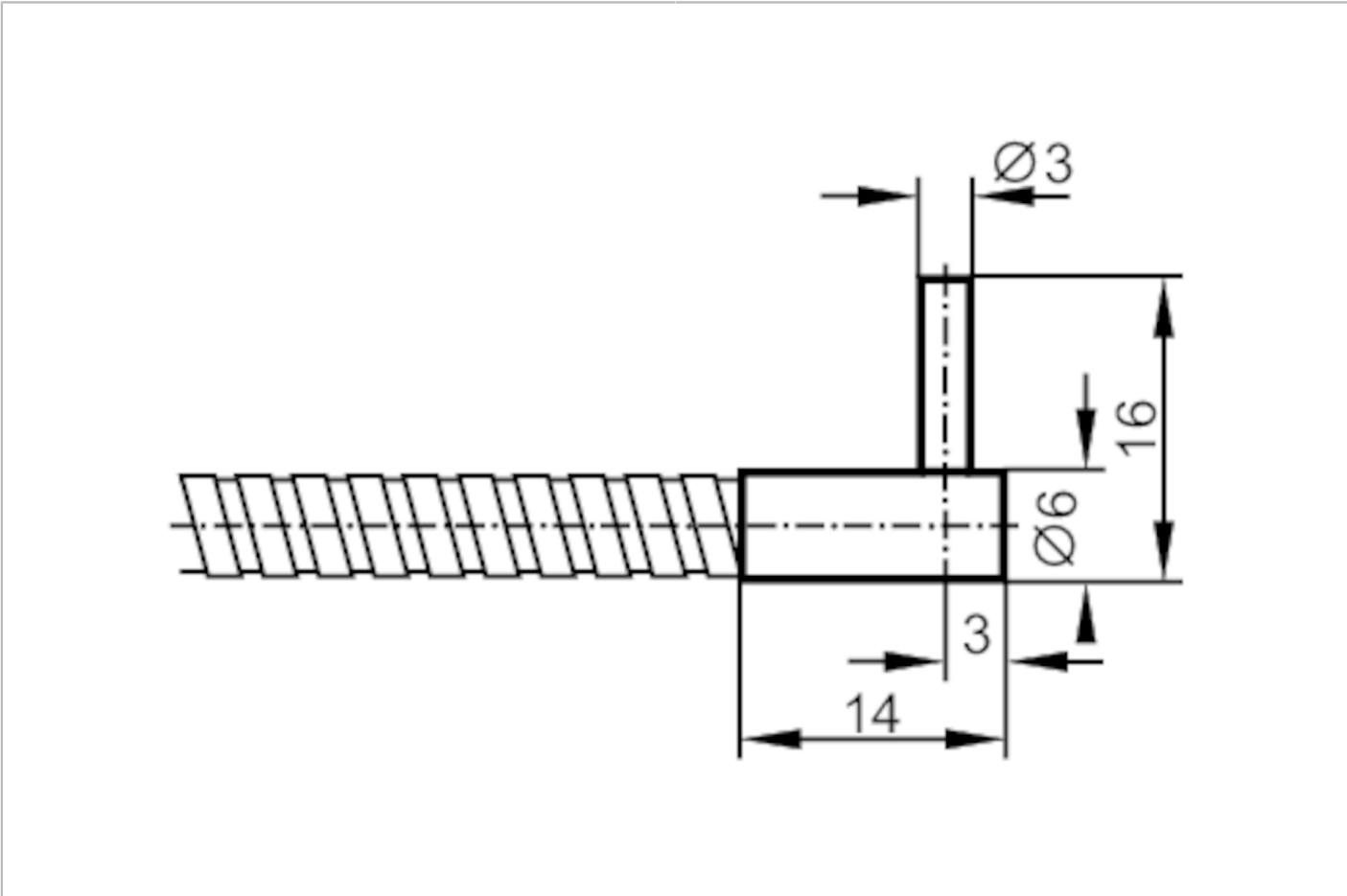

アプリケーション

検出原理 透過型

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 120

OUF

検出距離 [mm] 120

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -40～290

機械的仕様

センサヘッド形状 L型

センサヘッド径 [mm] 3

検出ヘッド長さ [mm] 10

全長 [mm] 220, (-10 %)

最小曲げ半径 [mm] 20

E20520



透過型ファイバセンサ

FE-00-A-A-R3/0,22M +/-10MM

材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個