




拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

廃止品 - 参考資料

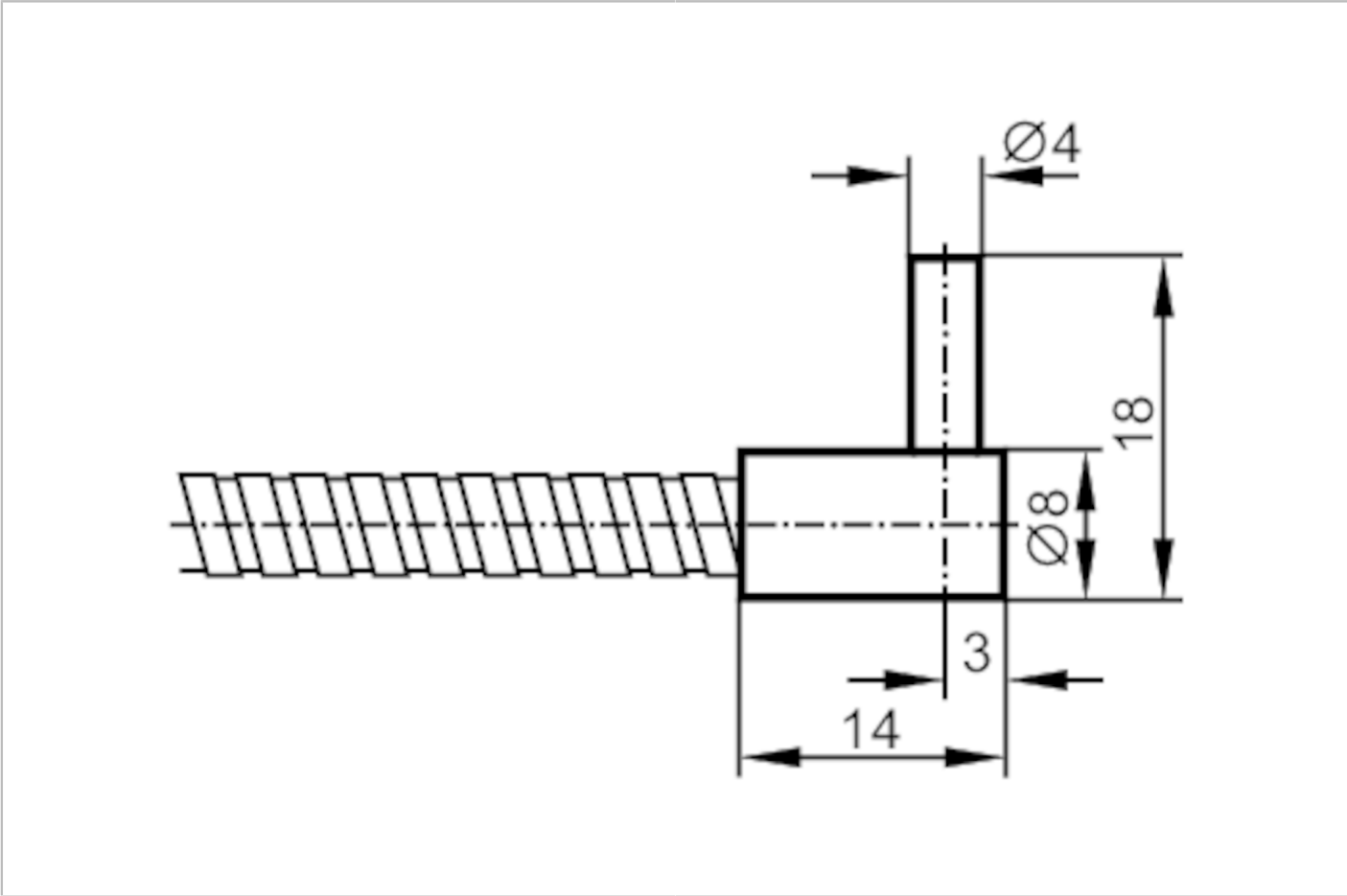

アプリケーション	
検出原理	拡散反射型光電センサ
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 40
OUF	
検出距離	[mm] 40
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～290
機械的仕様	
センサヘッド形状	L型
センサヘッド径	[mm] 4
検出ヘッド長さ	[mm] 10
全長	[mm] 220, (-10 %)
最小曲げ半径	[mm] 20
材質	アダプタ: ABS樹脂
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム

E20521



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

被覆材質	アルミニウム
備考	
梱包数	1 個