

E20524




拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-V-M6/2m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20570

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

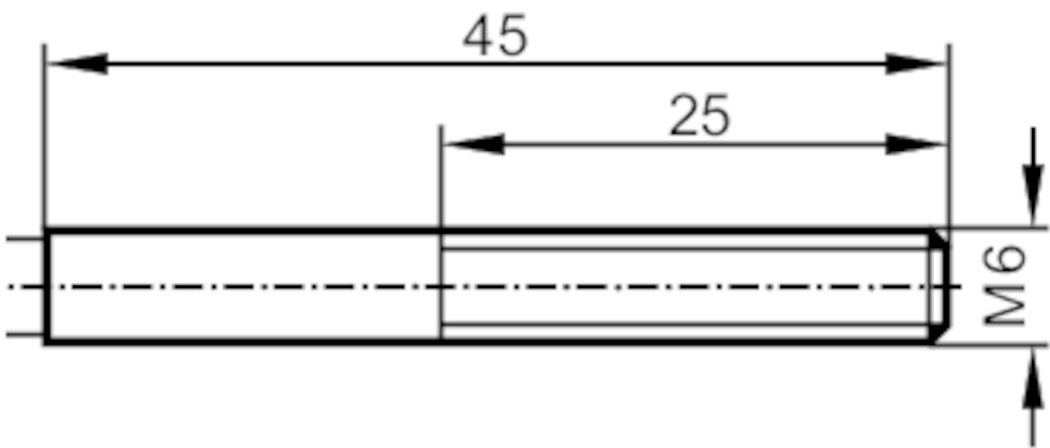

アプリケーション

検出原理

拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離

OKF, OUF

OKF

検出距離

[mm]

32

OUF

検出距離

[mm]

32

使用環境条件

使用周囲温度

[°C]

-20～150

機械的仕様

センサヘッド形状

ストレート

ヘッド接続

M6

検出ヘッド長さ

[mm]

45

全長

[mm]

2000

最小曲げ半径

[mm]

20

E20524



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-V-M6/2m

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン
備考	
梱包数	1 個