


E20530



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-V-R4/2m

廃止品 - 参考資料

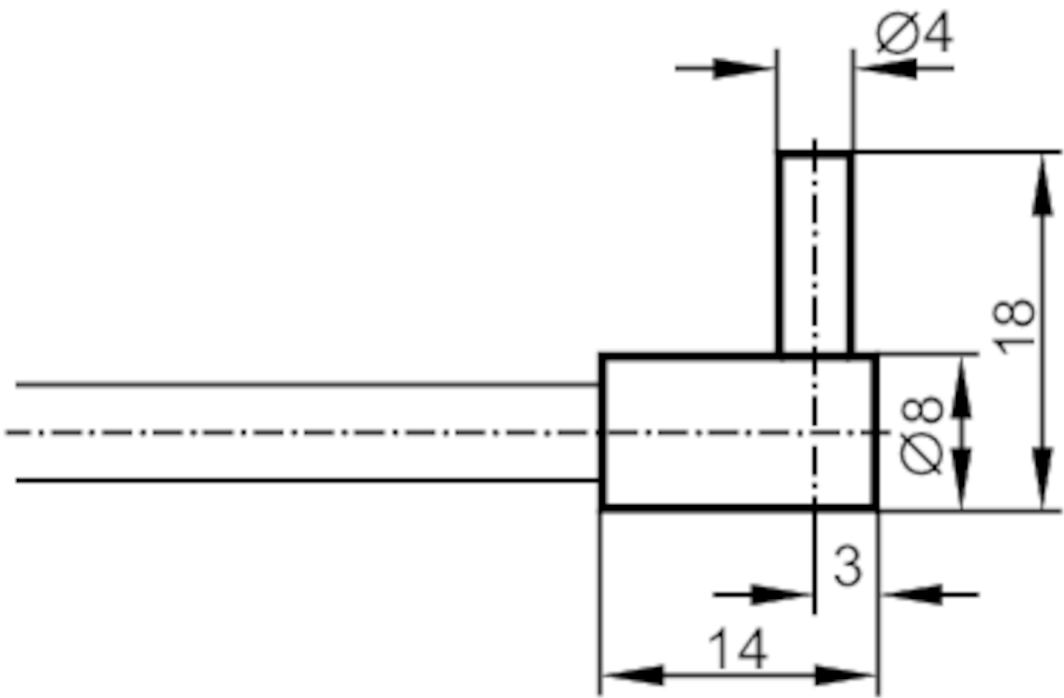

アプリケーション

検出原理 拡散反射型光電センサ

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 32

OUF

検出距離 [mm] 32

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20～150

機械的仕様

センサヘッド形状 L型

センサヘッド径 [mm] 4

検出ヘッド長さ [mm] 10

全長 [mm] 2000

最小曲げ半径 [mm] 20

ファイバ材質 ガラス

ファイバヘッド材質 ステンレス 1.4305 (SUS303)

被覆材質 金属シリコン

E20530



拡散反射型ファイバセンサ

FT-00-M-V-R4/2m

備考	
梱包数	1 個