


E20534



透過型ファイバセンサ
FE-00-M-V-M4/2m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20535
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

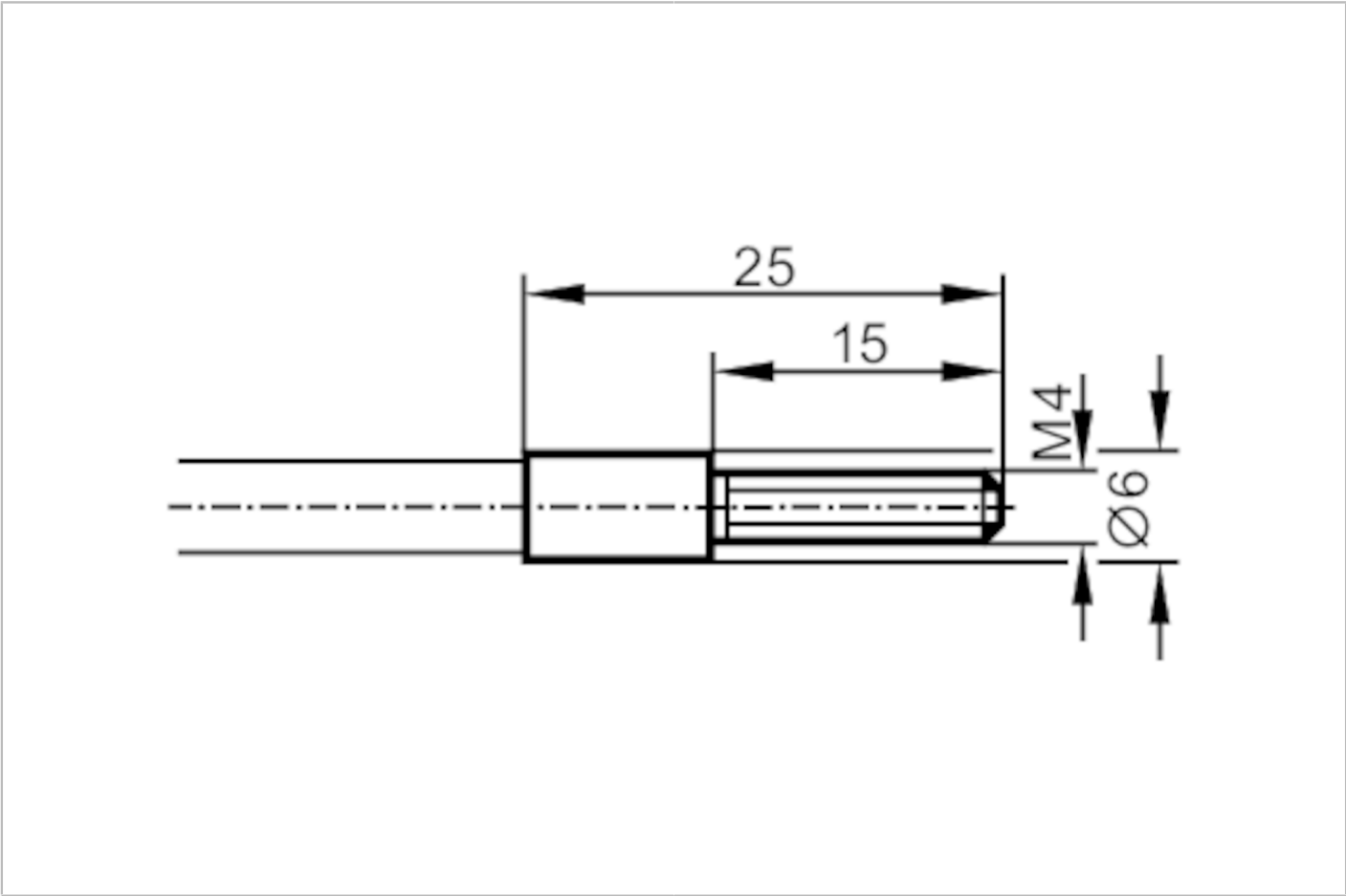

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離 [mm]	96
OUF	
検出距離 [mm]	96
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-20～150
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M4
検出ヘッド長さ [mm]	15
全長 [mm]	2000
最小曲げ半径 [mm]	20

E20534



透過型ファイバセンサ
FE-00-M-V-M4/2m

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン
備考	
梱包数	1 個