


E20536



透過型ファイバセンサ
FE-00-M-V-E3/1,5m

廃止品 - 参考資料

代替品: E20492
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

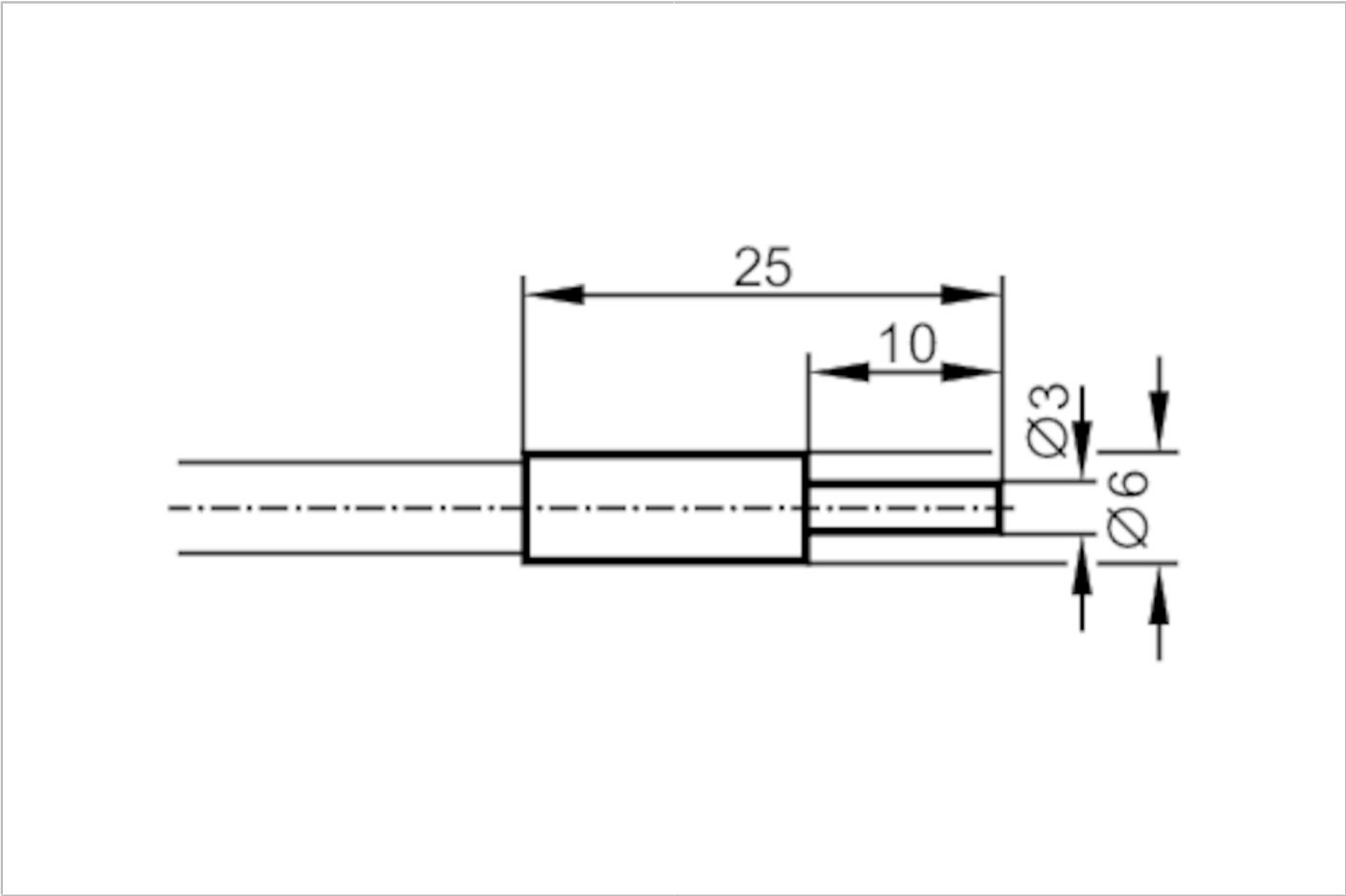

アプリケーション

検出原理 透過型

監視範囲

増幅器検出距離 OKF, OUF

OKF

検出距離 [mm] 108

OUF

検出距離 [mm] 108

使用環境条件

使用周囲温度 [°C] -20～150

機械的仕様

センサヘッド形状 ストレート

センサヘッド径 [mm] 3

検出ヘッド長さ [mm] 10

全長 [mm] 1500

最小曲げ半径 [mm] 20

E20536



透過型ファイバセンサ

FE-00-M-V-E3/1,5m

ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン
備考	
梱包数	1 個