


E20538



透過型ファイバセンサ  
FE-00-M-V-E3/2,5m

廃止品 - 参考資料

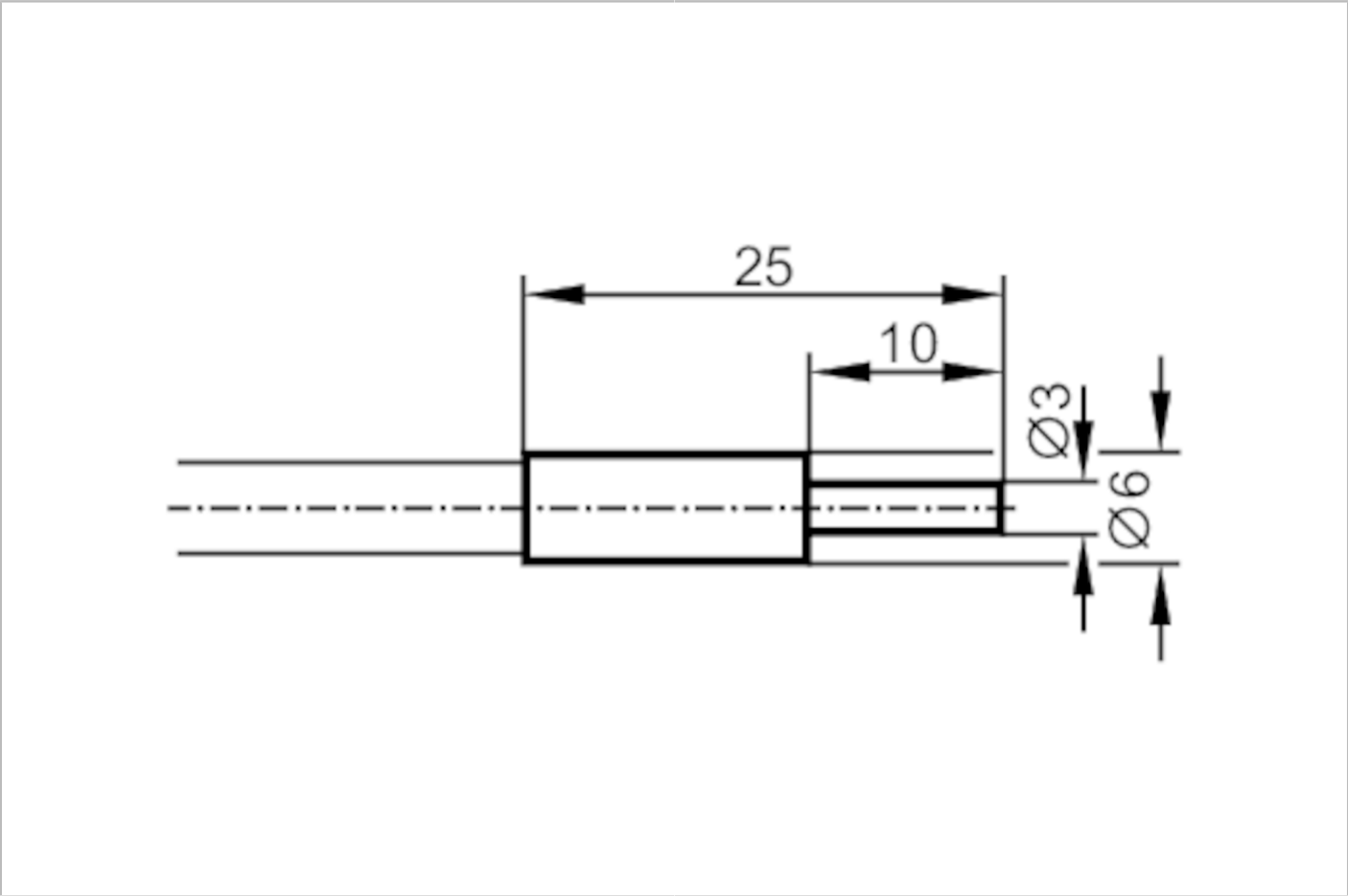

| アプリケーション  |      |                       |
|-----------|------|-----------------------|
| 検出原理      |      | 透過型                   |
| 監視範囲      |      |                       |
| 増幅器検出距離   |      | OKF, OUF              |
| OKF       |      |                       |
| 検出距離      | [mm] | 85                    |
| OUF       |      |                       |
| 検出距離      | [mm] | 85                    |
| 使用環境条件    |      |                       |
| 使用周囲温度    | [°C] | -20～150               |
| 機械的仕様     |      |                       |
| センサヘッド形状  |      | ストレート                 |
| センサヘッド径   | [mm] | 3                     |
| 検出ヘッド長さ   | [mm] | 10                    |
| 全長        | [mm] | 2500                  |
| 最小曲げ半径    | [mm] | 20                    |
| ファイバ材質    |      | ガラス                   |
| ファイバヘッド材質 |      | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
| 被覆材質      |      | 金属シリコン                |

# E20538



透過型ファイバセンサ  
FE-00-M-V-E3/2,5m

| 備考  |     |
|-----|-----|
| 梱包数 | 1 個 |