


E20540



透過型ファイバセンサ
FE-00-M-V-R3/1,5m

廃止品 - 参考資料

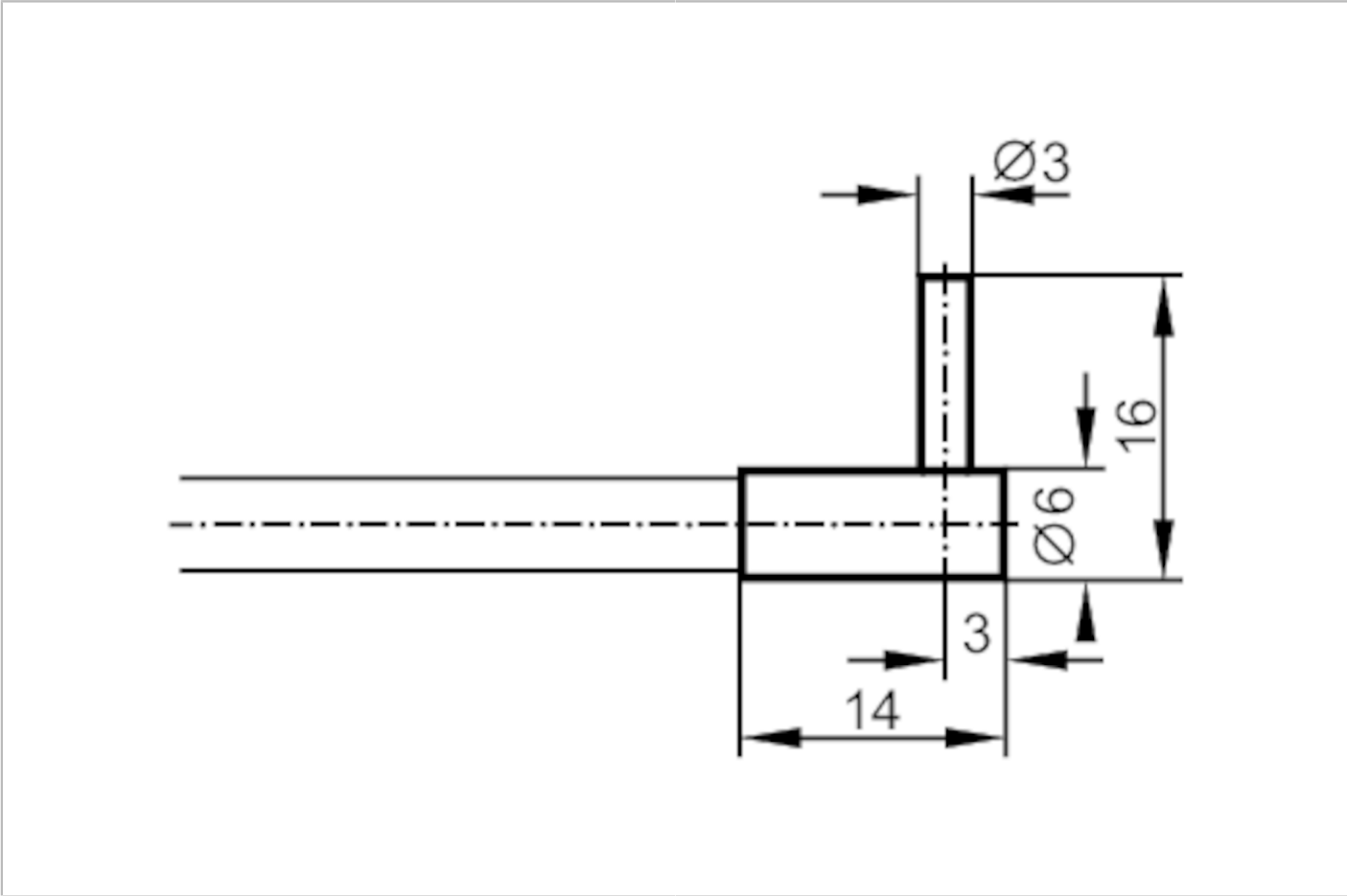

アプリケーション		
検出原理		透過型
監視範囲		
増幅器検出距離		OKF, OUF
OKF		
検出距離	[mm]	108
OUF		
検出距離	[mm]	108
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～150
機械的仕様		
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	3
検出ヘッド長さ	[mm]	10
全長	[mm]	1500
最小曲げ半径	[mm]	20
ファイバ材質		ガラス
ファイバヘッド材質		ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質		金属シリコン

E20540



透過型ファイバセンサ

FE-00-M-V-R3/1,5m

備考	
梱包数	1 個