


E20550



透過型ファイバセンサ
FE-00-P-A-R3/0,3M

廃止品 - 参考資料

代替品: E20062
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

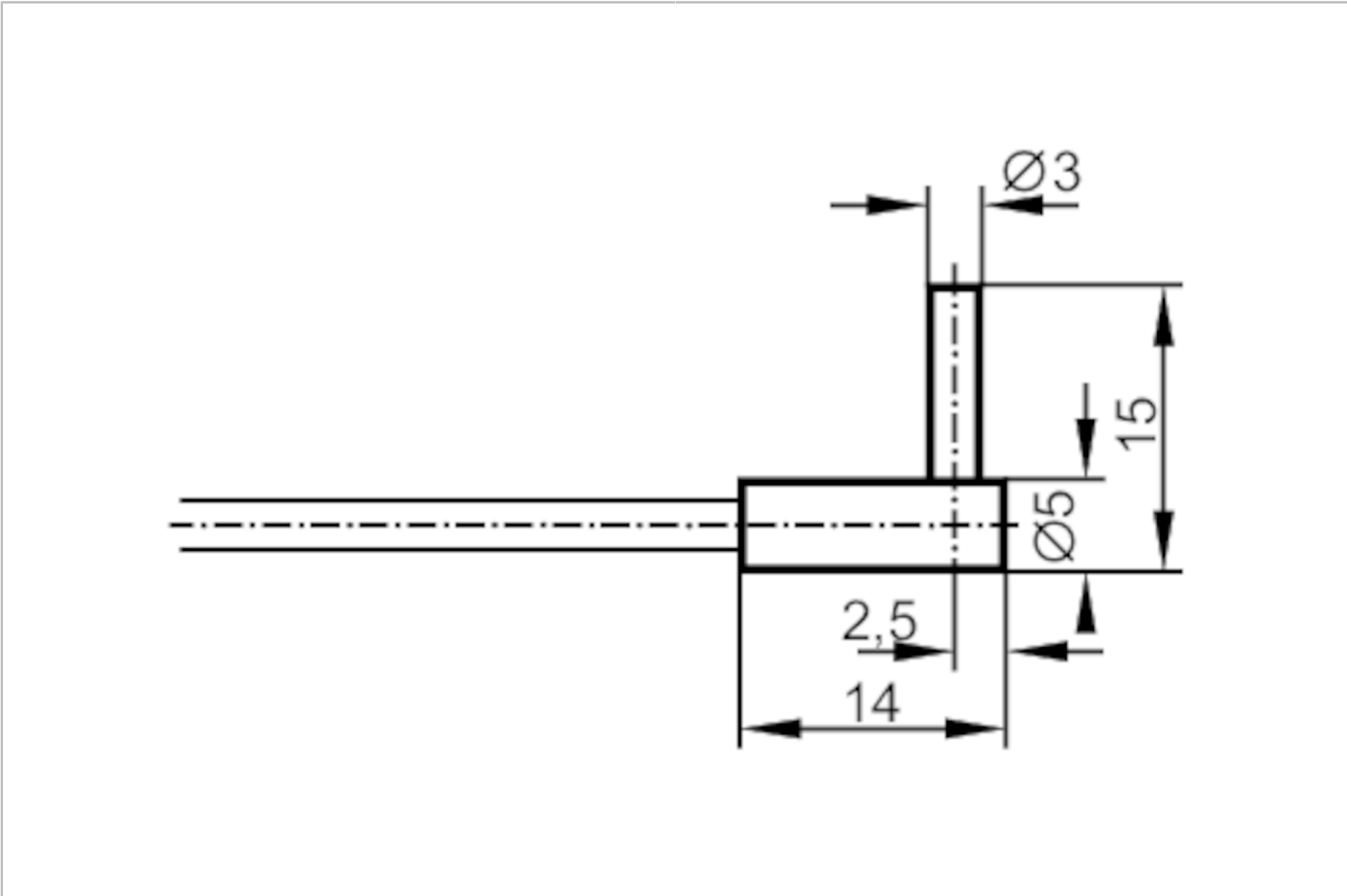

アプリケーション		
検出原理		透過型
監視範囲		
増幅器検出距離		OKF, OUF
OKF		
検出距離	[mm]	120
OUF		
検出距離	[mm]	120
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～80
機械的仕様		
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	3
検出ヘッド長さ	[mm]	10
全長	[mm]	300
最小曲げ半径	[mm]	10

E20550



透過型ファイバセンサ

FE-00-P-A-R3/0,3M

材質	アダプタ: PPE
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
備考	
梱包数	1 個