




廃止品 - 参考資料

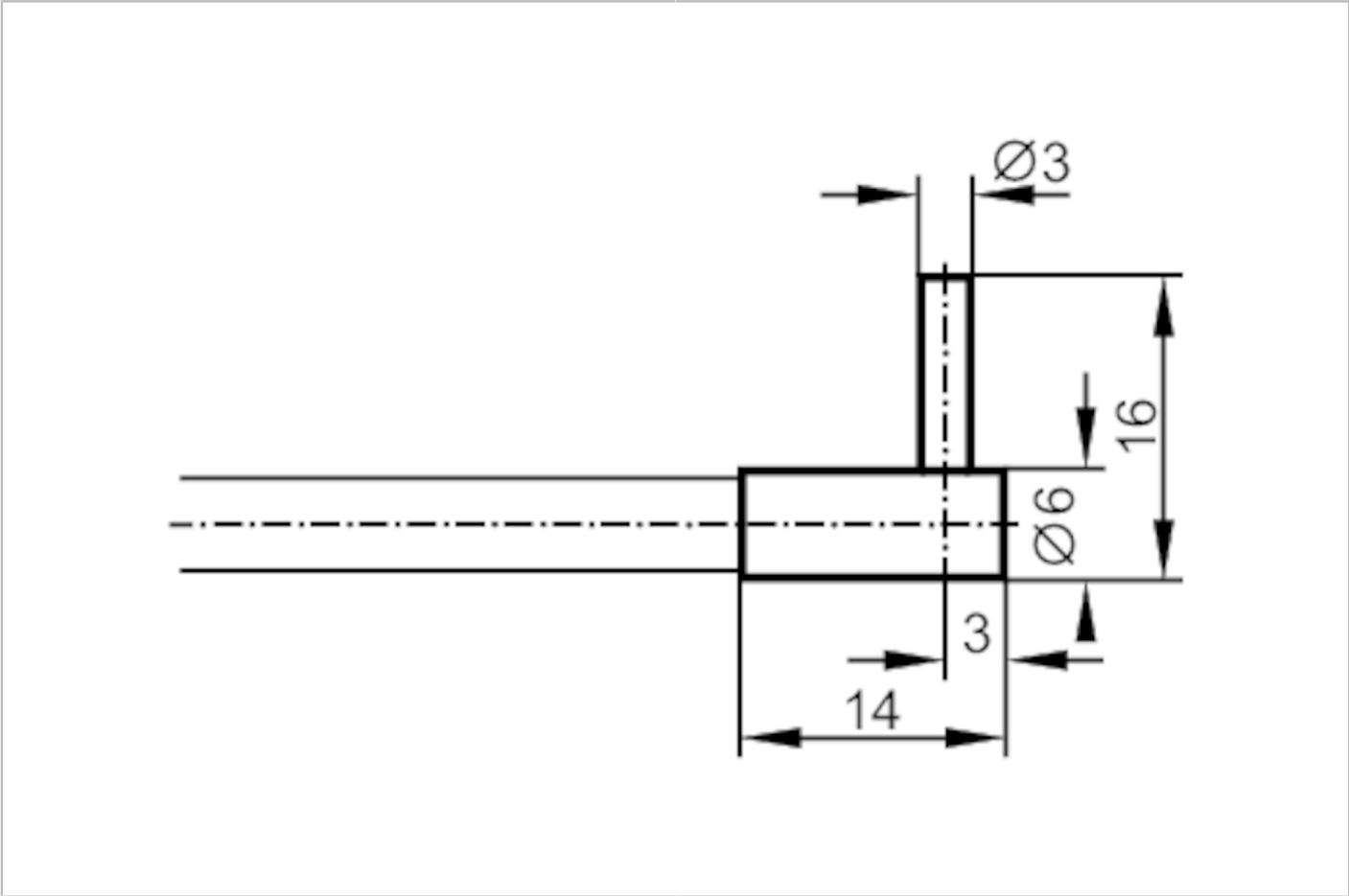

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OKF, OUF
OKF	
検出距離	[mm] 120
OUF	
検出距離	[mm] 120
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -20～150
機械的仕様	
センサヘッド形状	L型
センサヘッド径	[mm] 3
検出ヘッド長さ	[mm] 10
全長	[mm] 300
最小曲げ半径	[mm] 20
ファイバ材質	ガラス
ファイバヘッド材質	ステンレス 1.4305 (SUS303)
被覆材質	金属シリコン

E20567



透過型ファイバセンサ

FE-00-M-V-R3/0,3M

備考	
梱包数	1 個