




廃止品 - 参考資料

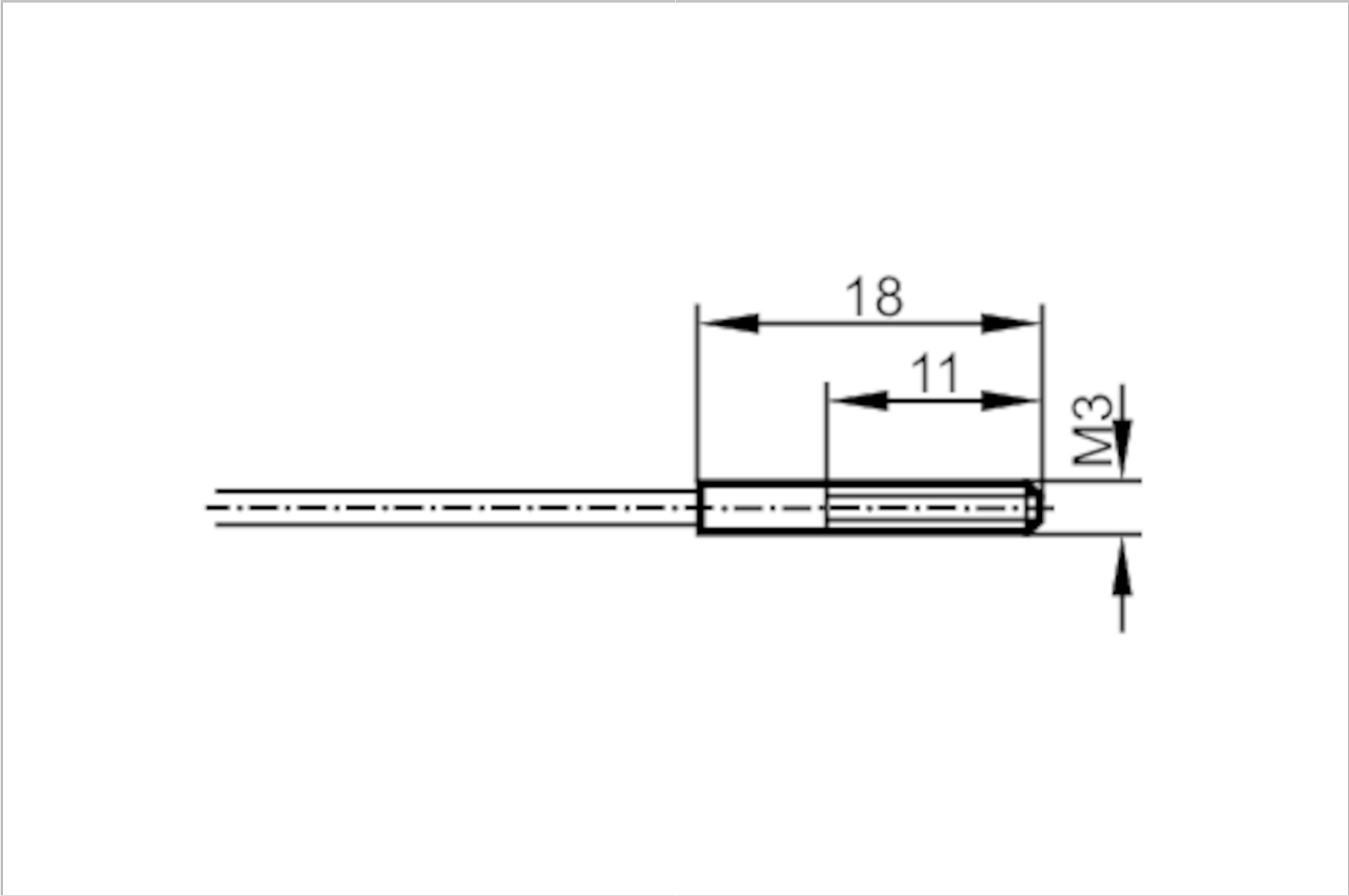

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OBF
OBF	
検出距離 [mm]	200
使用環境条件	
使用周囲温度 [°C]	-40～70
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M3
検出ヘッド長さ [mm]	20
全長 [mm]	1000
最小曲げ半径 [mm]	30
ファイバ材質	PMMA
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	ポリエチレン
アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	ファイバーカッター; E20600

E20602



透過型ファイバセンサ
FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

備考	
梱包数	1 個