




廃止品 - 参考資料

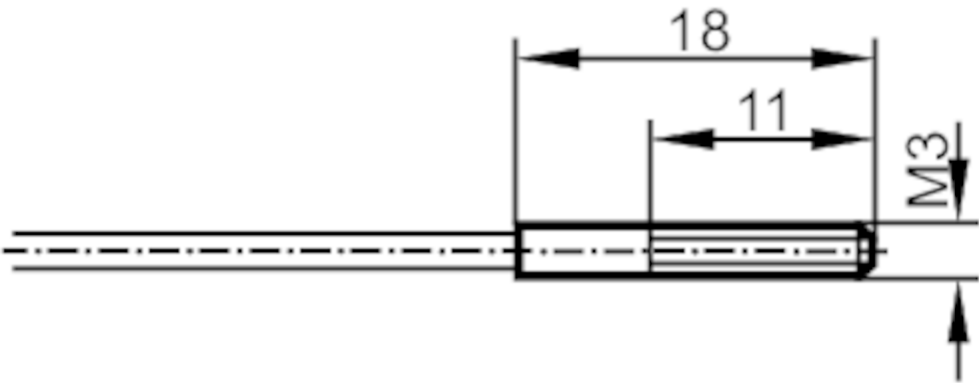

アプリケーション	
検出原理	透過型
監視範囲	
増幅器検出距離	OBF
OBF	
検出距離	[mm] 200
使用環境条件	
使用周囲温度	[°C] -40～70
機械的仕様	
センサヘッド形状	ストレート
ヘッド接続	M3
検出ヘッド長さ	[mm] 20
全長	[mm] 600
最小曲げ半径	[mm] 30
ファイバ材質	PMMA
ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	ポリエチレン
アクセサリ	
アクセサリ (別売り)	ファイバーカッター; E20600

E20607



透過型ファイバセンサ
FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

備考	
梱包数	1 個