


E20737



レーザセンサ用微調整取付具
MOUNTING FIXTURE LASER OG

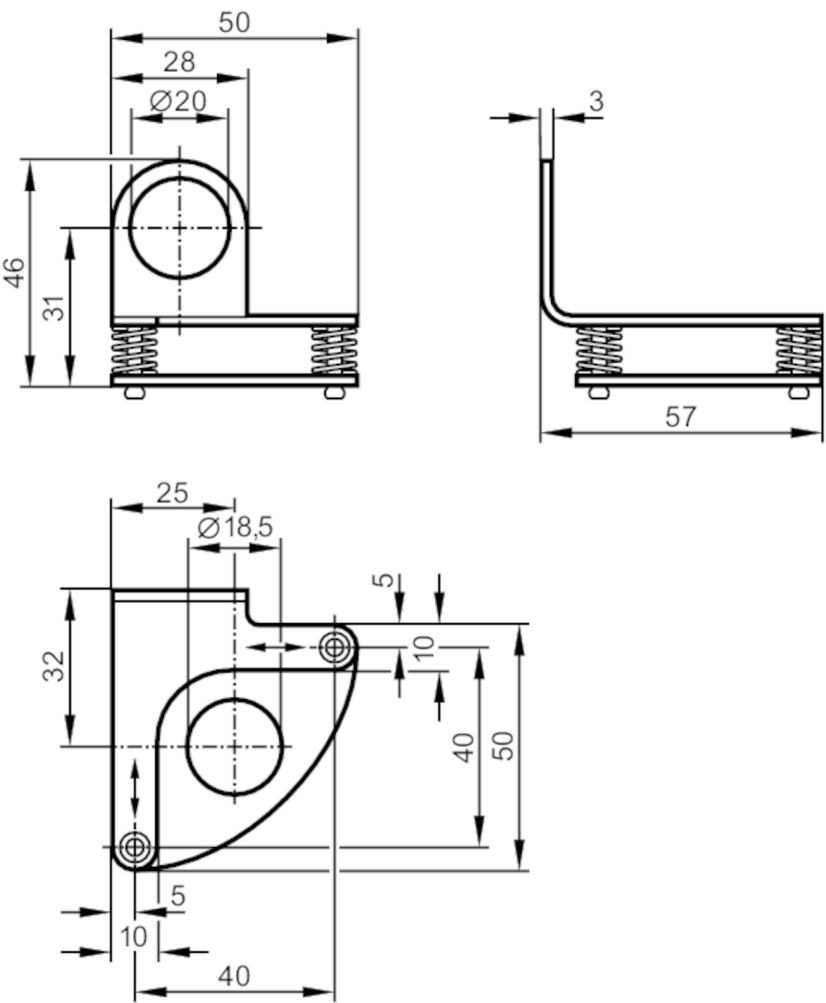

アプリケーション

仕様	固定用金具	
機械的仕様		
重量	[g]	101
取り付け方法	ロッド取付または平面取付 (クランプにより異なります)	
外形寸法	[mm]	Ø 18.5
材質	ステンレス 1.4571 (SUS316Ti)	
調軸範囲	2軸 ± 3°以内で微調整	
アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	クランプ, ロッド取付用, E20717	
	クランプ, 平面取付用, E20716	
備考		
梱包数	1 個	