


E20738



コネクタ(ソケット)

ADOGH080MSS0002B08

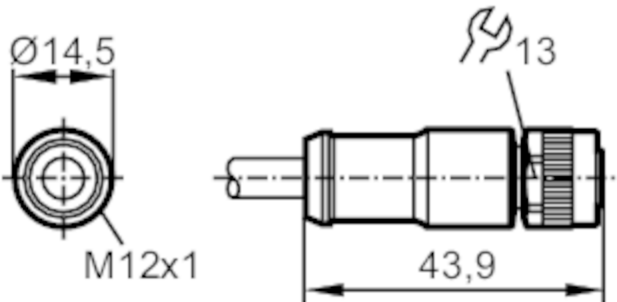

アプリケーション		
特長		シールドケーブル
電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 60
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25~85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	125.5
外形寸法	[mm]	14.5 x 14.5 x 43.9
材質		TPU
外装材質		TPU
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

E20738



コネクタ(ソケット)


ADOGH080MSS0002B08

電気接続

ケーブル: 2 m, PUR, 黒, シールド, 7 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ

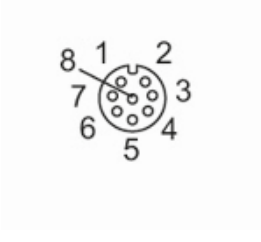

接続

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

DIN 47100規格による色	芯線色:
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
WH =	白
YE =	黄色
screen =	シールド