


E20747



コネクタ(ソケット)

ADOAH043MSS0005F04

廃止品 - 参考資料

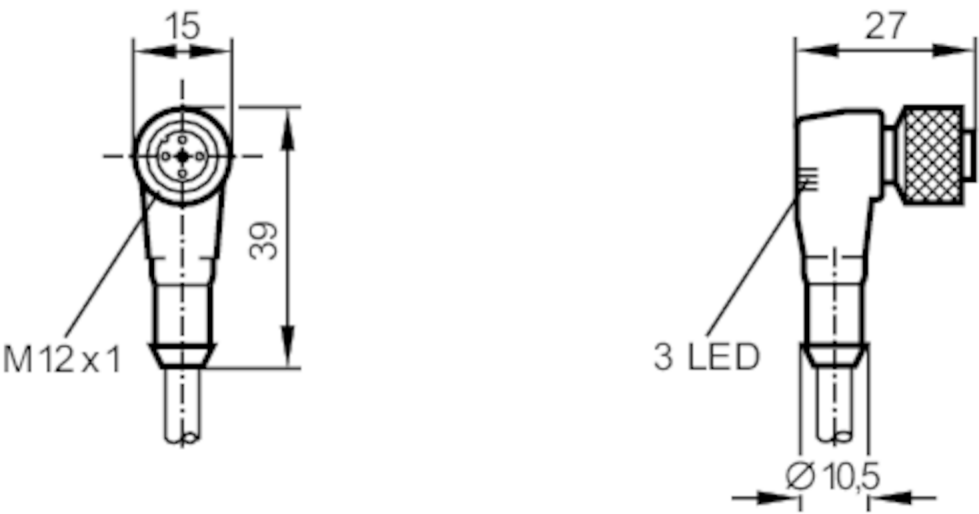

電氣的仕様		
使用電源電圧範囲	[M]	DC 10～30
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 67
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	27 x 15 x 39
材質		TPU 透明
外装材質		TPU, 透明
ロックリング材質		真鍮, セーフコート
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	2 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E20747



コネクタ(ソケット)

ADOAH043MSS0005F04

電気接続


ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.8 mm, 放射線加工, 4 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質: コネクタ外装: TPU, 透明, 締結部: 真鍮, セーフコート



接続

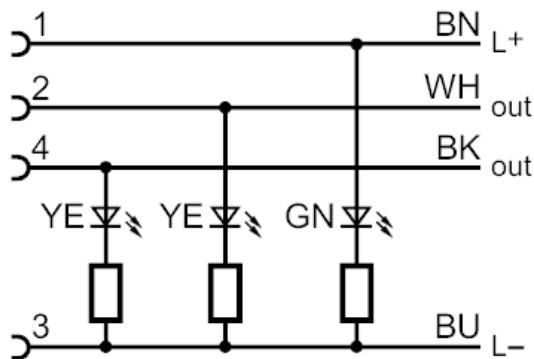

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白

芯線色 :